


デカバ®

木割れ、頭飛び軽減、160°広角刃が繊維を鋭くカット

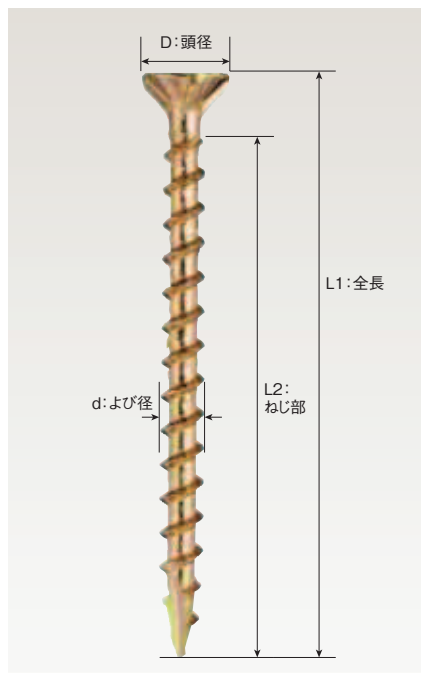

クロメート デカバ® フレキ 小箱

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
718025F	3.8×25 (20)	7.5	1,000	10	2,400	38253 0
718032F	3.8×32 (27)	7.5	900		2,400	36547 2
718038F	3.8×38 (33)	7.5	680		2,400	36548 9
718042F	3.8×42 (37)	7.5	650		2,400	36549 6
718045F	3.8×45 (40)	7.5	550		2,400	36550 2
718050F	3.8×50 (45)	7.5	500		2,400	36551 9
718057F	3.8×57 (45)	7.9	400		2,400	36552 6
718065F	4.2×65 (45)	7.9	300		2,150	36553 3
718075F	4.2×75 (45)	7.9	230		2,050	36554 0
718090F	4.8×90 (62)	8.2	200		2,900	36555 7
718010F	5.3×100 (62)	8.8	150		2,900	36556 4
718012F	5.3×125 (62)	8.8	100		2,900	36557 1

ステンレスSUS410 デカバ® 小箱

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
718032S	3.8×32 (27)	8.2	900	6	6,600	81738 4
718038S	3.8×38 (33)	8.2	680			81739 1
718042S	3.8×42 (37)	8.2	650			81740 7
718045S	3.8×45 (40)	8.2	550			81741 4
718050S	3.8×50 (45)	8.2	500			81742 1
718057S	3.8×57 (45)	8.6	400			81743 8
718065S	4.2×65 (45)	8.6	300			81744 5
718075S	4.2×75 (45)	8.6	230			81745 2
718090S	4.8×90 (62)	8.8	200			81746 9
718010S	5.3×100 (62)	9.2	150			81747 6
718012S	5.3×125 (62)	9.2	100			81748 3

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

