

石こうボードビス

下地材にあわせたラインナップ

特長

木にも軽鉄にも下地に合わせて選べるラインナップ
木や軽鉄など下地に合わせてお選びください。

汎用ねじ


特定の建材
工法用のねじ

屋根・板金
役物施工用

機械用連結ねじ

軽鉄・コンクリート
ALC・その他用

タッピング
木ねじ

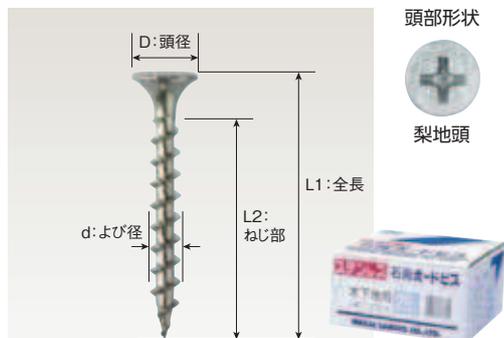

■石こうボードビス 木下地用

頭部形状




梨地頭

ステンレスSUSXM-7 石こうボードビス 木下地用

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
717025S	3.8×25 (20)	8.0	1,000	10	8,000	36361 4
717028S	3.8×28 (23)	8.0	900			36362 1
717032S	3.8×32 (27)	8.0	800			36363 8
717038S	3.8×38 (32)	8.0	700			36364 5

※本製品はSUSXM-7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

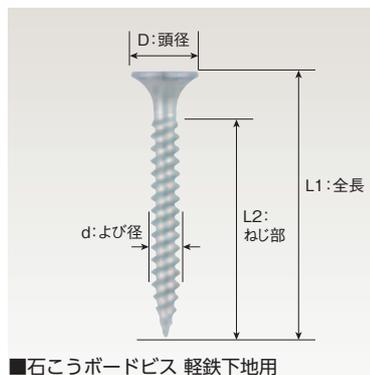

■石こうボードビス 軽鉄下地用


頭部形状



ラスパート 石こうボードビス 軽鉄下地用

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
7171220	3.5×22 (16)	8.0	2,200	6	4,000	36356 0
7171250	3.5×25 (19)	8.0	2,000			36357 7
7171280	3.5×28 (22)	8.0	1,900			36358 4
7171320	3.5×32 (26)	8.0	1,800			36359 1
7171400	3.5×40 (34)	8.0	1,400			36360 7

※梨地頭ではありません。

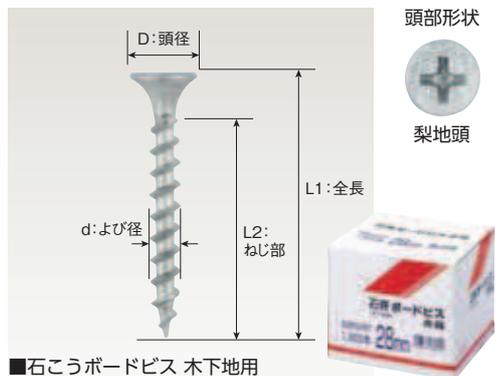

■石こうボードビス 木下地用

頭部形状



梨地頭

石こうボードビス 木下地用 赤箱

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
SBR25T	3.8×25 (20)	8.0	2,000	6	4,000	48013 7
SBR28T	3.8×28 (23)	8.0	1,900			48014 4
SBR32T	3.8×32 (27)	8.0	1,800			48015 1
SBR38T	3.8×38 (33)	8.0	1,500			48016 8

石こうボードビス 木下地用 バリューパック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量 (約/本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
SB25V	3.8×25 (20)	8.0	250	5×4	800	58432 3
SB28V	3.8×28 (23)	8.0	240			58433 0
SB32V	3.8×32 (27)	8.0	200			58434 7
SB38V	3.8×38 (33)	8.0	150			58435 4

石こうボードビス 白 木下地用 バリューパック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量 (約/本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
SB28WV	3.8×28 (23)	8.0	130	5×4	800	58436 1
SB32WV	3.8×32 (27)	8.0	120			58437 8

