


# 瓦用コーススレッド ステンレス

瓦が割れにくく、頭径11mmの大頭でしっかり止まる!

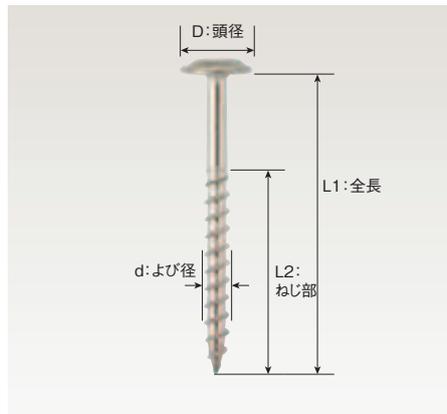

## ステンレスSUS305J1 瓦用コーススレッド

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
71440SS	4.0×40 (20)	11	900	6	9.20	52498 5
★ 71445SS	4.0×45 (25)	11	800		9.80	52499 2
71450SS	4.0×50 (30)	11	700		10.70	52500 5

- ★受注生産品ですので、納期お問い合わせください。
- ※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
- ※性質上、硬い木材などに使用するとねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- ※硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧め致します。
- ※瓦が破損する恐れがありますので、ビスの締め過ぎにはご注意ください。

汎用ねじ

特定の建材  
工法用のねじ

屋根・板金  
役物施工用

機械用連結ねじ

軽鉄・コンクリート  
ALC・その他用

タッピング  
木ねじ