


ダンバ[®]TM 木下地用

約0.9ミリの超薄頭! 立平葺屋根材の直止めに!

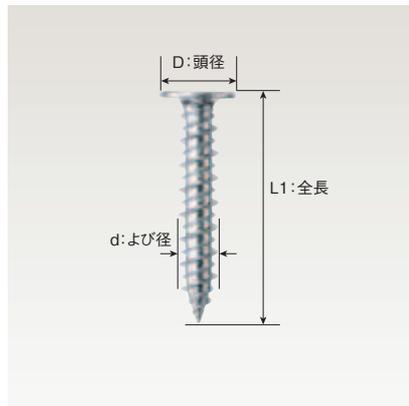

三価ユニクロ ダンバ 木下地用 TM

商品コード	材質・処理	サイズ(mm)		頭部厚(mm)	D(mm)	ケース入数(本×箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
		d×L						
69518TU	鉄・三価ユニクロ	5×18		0.9	10.0	700×10	4.00	52397 1
69525TU		5×25				500×10	5.00	52398 8
69530TU		5×30				400×10	5.30	52399 5
69545TU		5×45				200×10	7.10	54429 7
69565TU		5×65				150×10	12.70	56562 9
69518TP	ステンレス SUS410・ パシペート	5×18		0.9	10.0	700×10	12.60	52400 8
69525TP		5×25				500×10	17.10	52401 5
69530TP		5×30				400×10	19.30	52402 2
69545TP		5×45				200×10	20.50	54430 3

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

用途

- 立平葺の吊子止め
- 一文字の吊子止め
- 各種水切止め
- スパンドレル止め

板金コース 木下地用〈薄鋼板直止め用ビス〉

横葺き屋根材、スパンドレル、金属サイディングの直止めに!



ラスパート 板金コース 角ボックス

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(約/本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
713825R	3.8×25 (21)	9.5	1,000	6	3,000	54627 7
713830R	3.8×30 (26)	9.5			3,500	54628 4

特長

- 薄鋼板(0.6mm)も貫通! (食い付きが良く、ビスこげが少ない先端形状)
- フラットに収まり、大きな頭でカチッと締結します
- 耐食性抜群のラスパート仕上げ
- 急な雨降りでも箱がつぶれないパッケージ採用

用途

- 金属屋根の直止め
- スパンドレルの直止め
- 金属サイディングの直止め等



※耐火野地板や樋受け金具の取り付けには使用できません。(頭びの原因になります)
 ※使用に不向きな屋根材や下地材もございますので、事前にご確認ください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

汎用ねじ

特定の建材
工法用のねじ

屋根・板金
役物施工用

機械用連結ねじ

軽鉄・コンクリート
ALC・その他用

タッピング
木ねじ