



ビスピタ[®] コンクリート用

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ

汎用ねじ

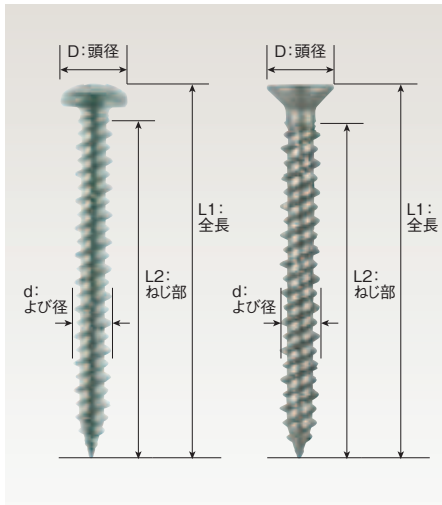

特定の建材
工法用のねじ

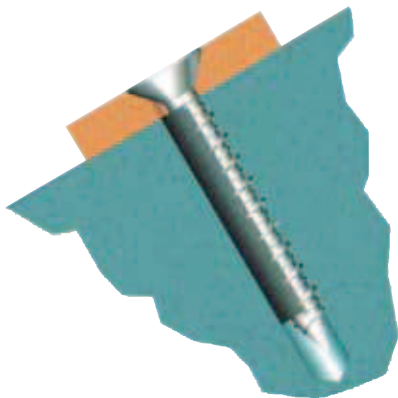

作業のスピードアップと、より強力な取付けをお求めの方には、アンカーカタログ掲載姉妹品「偏芯プラグ」をお奨めいたします。

機械用連結ねじ



タッピング
木ねじ

ラスパート ビスピタ[®] ドリル付 **バリューパック**

商品コード	頭部形状	サイズ(mm)		下穴ドリル径(mm)	1パック容量(約/本)	ケース入数(パック/箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		d×L1(L2)	D					
BS425B	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	1,080	47265 1
BS432B		4.0×32(28)	7.0	3.4~3.5	150			47266 8
BS438B		4.0×38(34)	7.0	3.4~3.5	125			47267 5
BS445B		4.0×45(41)	7.0	3.4~3.5	100			47719 9
BS525B		5.0×25(20)	10.0	4.3~4.5	80			47273 6
BS535B		5.0×35(30)	10.0	4.3~4.5	70			47274 3
BS545B		5.0×45(40)	10.0	4.3~4.5	60			47275 0
BS560B		5.0×60(40)	10.0	4.3~4.5	50			47276 7
BS570B		5.0×70(40)	10.0	4.3~4.5	40			47277 4
BS635B		6.0×35(29)	12.0	5.3~5.7	40			47278 1
BS645B		6.0×45(39)	12.0	5.3~5.7	35			47279 8
BS660B		6.0×60(40)	12.0	5.3~5.7	30			47280 4
BS670B		6.0×70(40)	12.0	5.5~5.7	27			47281 1
BN425B		ナベ	4.0×25(24)	7.2	3.4~3.5			200
BN432B	4.0×32(31)		7.2	3.4~3.5	150	47269 9		
BN438B	4.0×38(37)		7.2	3.4~3.5	125	47270 5		
BW425B	座付	4.0×25(24)	10.0	3.4~3.5	150	5×4	1,080	47271 2
BW432B		4.0×32(31)	10.0	3.4~3.5	125			47272 9

ステンレスSUS410 ビスピタ[®] ドリル付 **バリューパック**

商品コード	頭部形状	サイズ(mm)		下穴ドリル径(mm)	1パック容量(約/本)	ケース入数(パック/箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
		d×L1(L2)	D					
BS425BS	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	2,180	47574 4
BS432BS		4.0×32(28)	7.0	3.4~3.5	150			47575 1
BS545BS		5.0×45(40)	10.0	4.3~4.5	60			47580 5
BS560BS		5.0×60(40)	10.0	4.3~4.5	50			47581 2
BN425BS	ナベ	4.0×25(24)	7.2	3.4~3.5	200	5×4	2,180	47576 8
BN432BS		4.0×32(31)	7.2	3.4~3.5	150			47577 5
BN535BS		5.0×35(34)	10.0	4.3~4.5	70			47721 2
BW425BS	座付	4.0×25(24)	10.0	3.4~3.5	150	5×4	2,180	47578 2
BW432BS		4.0×32(31)	10.0	3.4~3.5	125			47579 9

※表面仕上げはパシペートです。

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

⚠ 使用上の注意

- 施工時は必ず安全メガネ等の保護具を着用してください。

※石こうボード・ALCには使用できません。

※ビスをねじ込む時に必要以上の強い力で締め付けしないでください。

※下穴深さはねじ込み深さ+10mm以上必要です。