


## ステンキャップ®

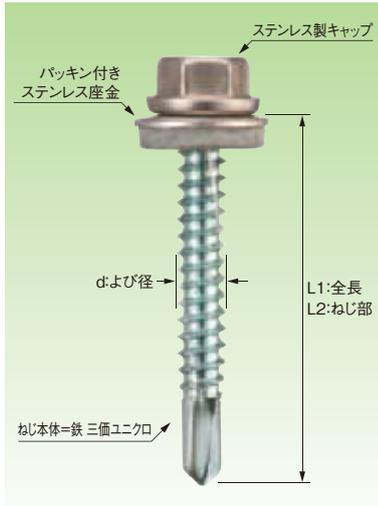

## 用途

薄鋼板 + C型鋼

## ■ステンキャップ

品番コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1 (L2)	働き					
69519CZ	全ねじ	5×19 (19)	4	1.6~4.5	300	10	39.00	48472 2
69525CZ		5×25 (25)	10		250		40.00	48473 9
69535CZ		5×35 (35)	20		200		42.00	48474 6
69545CZ		5×45 (45)	30		150		43.00	48475 3
69555CZ		5×55 (55)	40		150		48.00	48476 0
69619CZ		6×19 (19)	4	2.3~6.0	200		49.00	48477 7
69625CZ		6×25 (25)	10		150		50.00	48478 4
69635CZ		6×35 (35)	20		150		54.00	48479 1
69645CZ		6×45 (45)	30		100		60.00	48480 7
69650CZ		6×50 (50)	35		100		72.00	48481 4
69660CZ	6×60 (60)	45	80	78.00	48482 1			
69670CZ	6×70 (40)	55	150	83.00	48483 8			
69680CZ	6×80 (45)	65	150	87.00	48484 5			
69690CZ	6×90 (50)	75	120	91.00	48485 2			
69610CZ	半ねじ	6×105 (60)	90	120	5	98.00	48486 9	
69611CZ	6×115 (65)	100	120	104.00	48487 6			
69613CZ	6×135 (65)	120	120	115.00	48488 3			
69615CZ	6×150 (65)	135	100	125.00	48489 0			

※6mm径は必ず対辺9.6mmか3/8のソケットをご使用してください。  
 ※ねじ本体=鉄 三価ユニクロ キャップ・座金=ステンレスSUS304

## ステンキャップ® ねじ本体



## ■加工用ステンキャップねじ本体

品番コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1 (L2)	働き					
6919RCK	全ねじ	5×19 (19)	4	1.6~4.5	1000	4	25.00	53928 6
6925RCK		5×25 (25)	10		1000		29.00	53929 3
6935RCK		5×35 (35)	20		800		32.00	53930 9
69545CK		5×45 (45)	30		600		33.00	42134 5
69555CK		5×55 (55)	40		500		41.00	42135 2
69619CK		6×19 (19)	4	2.3~6.0	500		37.00	42136 9
69625CK		6×25 (25)	10		500		39.00	42137 6
69635CK		6×35 (35)	20		400		41.00	42138 3
69645CK		6×45 (45)	30		400		46.00	42139 0
69650CK		6×50 (50)	35		350		54.00	42140 6
69660CK	6×60 (60)	45	250	58.00	42141 3			
69670CK	6×70 (40)	55	250	63.00	42142 0			
69680CK	6×80 (45)	65	200	66.00	42143 7			
69690CK	6×90 (50)	75	200	70.00	42144 4			
69610CK	半ねじ	6×105 (60)	90	200	4	78.00	42145 1	
69611CK	6×115 (65)	100	200	84.00		42146 8		
69135CK	6×135 (65)	120	200	100.00		37000 1		
69615CK	6×150 (65)	135	200	110.00	3	110.00	42148 2	

※6mm径は必ず対辺9.6mmか3/8のソケットをご使用してください。  
 ※ねじ本体=鉄 三価ユニクロ キャップ=ステンレスSUS304