


ステンレス ナベ パシペート

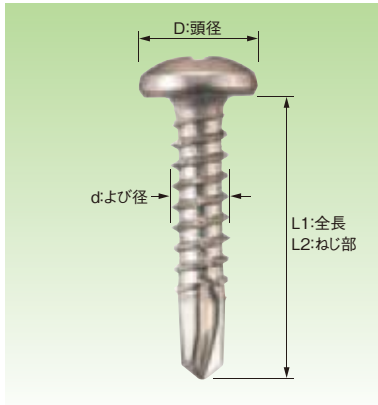


用途

薄鋼板 + C型钢

■ステンレスSUS410 ナベ パシペート

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D	働き					
69310NP	3.5×10 (10)	6.7	2	1~1.6	2000		10.00	38220 2
69313NP	3.5×13 (13)	6.7	5	1~2.3	1500		10.50	38221 9
69316NP	3.5×16 (16)	6.7	8		1500		12.00	38222 6
69319NP	3.5×19 (19)	6.7	11		1000		13.00	38223 3
69325NP	3.5×25 (25)	6.7	17		1000		16.00	38224 0
69413NP	4×13 (13)	8.2	4	1.2~3.2	1000		7.90	36352 2
69416NP	4×16 (16)	8.2	7		1000		9.20	36353 9
69419NP	4×19 (16)	8.2	10		1000		10.00	36354 6
69425NP	4×25 (25)	8.2	16		500		12.00	36355 3
69430NP	4×30 (30)	8.2	21		500	10	14.20	36445 1
69435NP	4×35 (35)	8.2	26		500		16.50	37901 1
69440NP	4×40 (40)	8.2	31		400		19.00	37902 8
69445NP	4×45 (45)	8.2	36		300		21.00	37903 5
69450NP	4×50 (50)	8.2	41		300		23.00	56563 6
69513NP	5×13 (13)	9.6	4		1000		12.20	36692 9
69516NP	5×16 (16)	9.6	7	700		13.20	36693 6	
69519NP	5×19 (19)	9.6	10	700		14.00	36694 3	
69525NP	5×25 (25)	9.6	16	500	1.6~4.5		17.80	36695 0
69530NP	5×30 (30)	9.6	21	400		20.50	37904 2	
69535NP	5×35 (35)	9.6	26	300		22.30	36696 7	

ステンレス ナベ スズメッキ

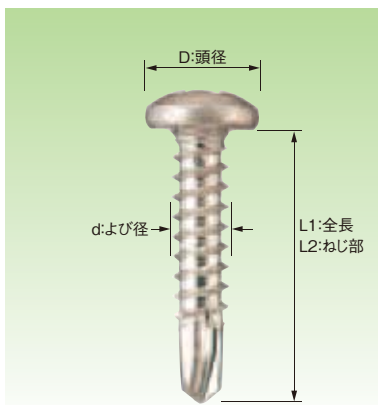

■ステンレスSUS410 ナベ スズメッキ

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D	働き					
69413NS	4×13 (13)	8.2	4	1.2~3.2	1000		10.40	36365 2
69416NS	4×16 (16)	8.2	7		1000		11.70	36366 9
69419NS	4×19 (19)	8.2	10		1000		12.50	36367 6
69425NS	4×25 (25)	8.2	16		500	10	14.50	36368 3
69430NS	4×30 (30)	8.2	21		500		16.80	36608 0
69435NS	4×35 (35)	8.2	26		500		21.00	38552 4
69440NS	4×40 (40)	8.2	31		400		23.00	38553 1
69445NS	4×45 (45)	8.2	36		300		25.00	38554 8