

メカ[®]ナット 中空建材用

石こうボード壁用・中空壁用

手の届かない裏側へ
表側から一発施工！



■メカナット


商品コード	品名	材質	下穴径 (mm)	適応板厚 (mm)	裏面 必要奥行	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
MN00810	メカナット M8	鉄めっき	14	10~100	32mm以上	10×6	220	57155 2
MNS0810	メカナット M8	ステンレス					260	57156 9
MNS1010	メカナット M10	SUS304	16		34mm以上		700	57157 6

特長

- 専用工具が不要(カシメ工具不要で添付部品にも最適)
- 厚板の裏側にナットが入ります
- 板ナットで強力固着


注意 石こうボード・天井へのご使用はできません。

面で止める板ナット

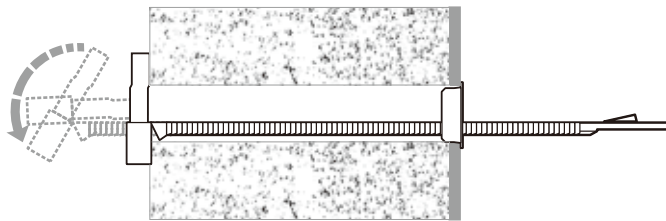

10~100mmの厚さに対応

■施工方法

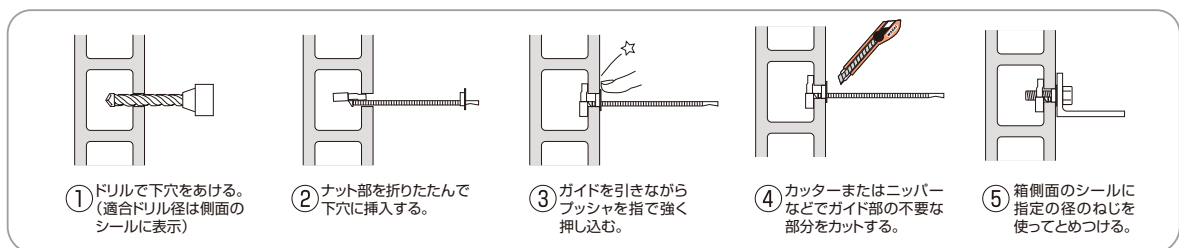

⚠ 使用上のご注意

- 石こうボードには絶対に使用しないでください。
- 天井には絶対に使用しないでください。
- 中空セメント板ほか、取り付け部材の端部に本製品を使用いたしますと、板割れの原因になります。特に端から10cm以内には使用しないでください。
- 下穴は、必ず適応サイズのドリルをお使いください。
- 取り付けるボルト等を強く押し込みすぎると、ナット部が脱落する場合がございます。
- 適合板厚(10mm~100mm)の範囲でお使いください。
- 取付箇所の中空部のすきまは、メカナットM8で32mm以上・メカナットM10で34mm以上必要です。
- ALC、サイディング等へ強く締めこむと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したりいたしますのでご注意ください。
- ステンレスのメカナットの場合、ボルトを斜めにねじ込むなど、ナットとのはめ合いがずれた状態で無理に施工すると「焼き付け」をおこし、施工ができなくなる場合がございます。
- 施工時には必ず安全帽・安全めがね等保護具を着用ください。