


メカ[®]ナット3分 中空建材用

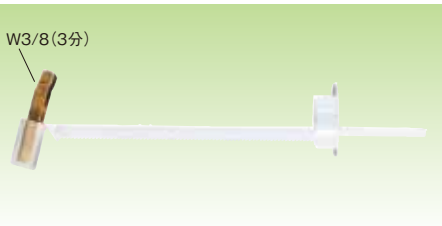

■メカナット3分

商品コード	品番	下穴径 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
MN36500	MN365	14	10	6	180	49 03768 38113 7
MN36550	MN3655		50	5 (徳用)	170	38289 9

特長

面で支える大型の板ナットが特長

板厚10～最大65mmまでのALC・中空建材に対応。
市販の3分ボルトやツバ付立管が使用できます。

⚠ 使用上のご注意



- 石こうボードには絶対に使用しないでください。
- 下穴は必ず14mmのドリルをご使用ください。
- 取り付けるボルト等を強く押し込みすぎるとナット部が脱落する場合があります。
- 適合板厚(10～65mm)の範囲でご使用ください。
- 取付箇所の中空部の奥行は26mm以上必要です。

ALC用

石こうボード壁用
中空壁用

コンクリート用
プラスチック系

メカ[®]ボルト3分 中空建材用

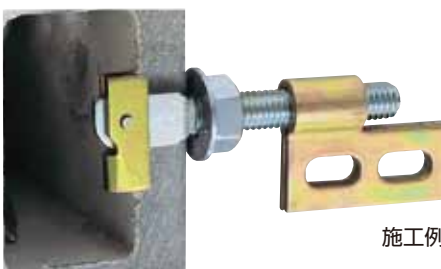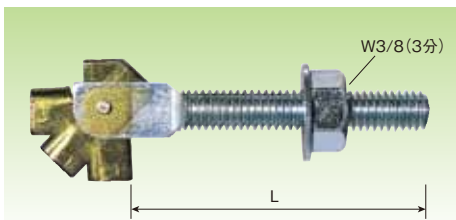

■メカボルト3分

商品コード	品番	下穴径 (mm)	L寸法 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
MB3030T	MB3030T		30			90	49 03768 38103 8
MB3045T	MB3045T		45			100	38104 5
MB3065T	MB3065T	13	65	10	6	110	38105 2
MB3085T	MB3085T		85			120	38106 9
MB3011T	MB3011T		110			145	38107 6

■ステンレスSUS304 メカボルト3分

商品コード	品番	下穴径 (mm)	L寸法 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
MB3030S	MB3030S		30			300	49 03768 38108 3
MB3045S	MB3045S		45			330	38109 0
MB3065S	MB3065S	13	65	10	6	360	38110 6
MB3085S	MB3085S		85			390	38111 3
MB3011S	MB3011S		110			420	38112 0

特長

小型トグルで狭い中空部でも取付けOK!

狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。

⚠ 使用上のご注意

- 石こうボードには絶対に使用しないでください。
- 下穴は必ず13mmのドリルをご使用ください。
- 取付箇所の板厚は10mm以上必要です。
- 取付箇所の中空部の奥行は26mm以上必要です。
- ステンレス製はナットに焼付防止加工をしてありますが、安全のため締めすぎに注意してください。

コンクリート用
金属薄鉄板用

金属薄鉄板用