


プラスチック カラー付圧着端子Hスリーブ (フェルール) 特殊サイズ

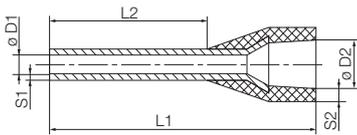

電線範囲：0.5～2.5mm² (AWG20-14)
 材質：銅 (スズメッキ)
 カラー部：ポリプロピレン
 耐熱温度：105℃
 適合規格：DIN 46228 sect. 4 に基づく

標準カラー

個別

注文データ

型式	断面 mm ²	AWG	L1	L2	D1	D2	S1	S2	被覆剥ぎ長	色	梱包	品番
H0.5/14S	0.50	20	14.0	8.0	1.0	2.9	0.15	0.25	10.0	●オレンジ	500	9004560000
H0.5/14S	0.50	20	14.0	8.0	1.0	2.9	0.15	0.25	10.0	○ホワイト	500	9004590000
H0.5/16DS	0.50	20	16.0	10.0	1.0	2.9	0.15	0.25	12.0	○ホワイト	500	9202910000
H0.5/16S	0.50	20	16.0	10.0	1.0	2.9	0.15	0.25	12.0	●オレンジ	500	9202900000
H0.75/14S	0.75	18	14.0	8.0	1.2	3.4	0.15	0.25	10.0	○ホワイト	500	9025960000
H0.75/14TS	0.75	18	14.0	8.0	1.2	3.4	0.15	0.25	10.0	●ライトブルー	500	9018550000
H1.0/14S	1.00	17	14.0	8.0	1.4	3.5	0.15	0.25	10.0	●イエロー	500	9025970000
H1.0/14S	1.00	17	14.0	8.0	1.4	3.5	0.15	0.25	10.0	●レッド	500	9018560000
H1.5/12S	1.50	16	12.0	6.0	1.7	3.5	0.15	0.25	8.0	●レッド	500	9025690000
H1.5/14S	1.50	16	14.0	8.0	1.7	3.9	0.15	0.25	10.0	●レッド	500	9025980000
H1.5/14S	1.50	16	14.0	8.0	1.7	3.9	0.15	0.25	10.0	●ブラック	500	9025240000
H2.5/12DS	2.50	14	12.0	6.0	2.2	4.2	0.15	0.25	8.0	●ブルー	500	9028490000
H2.5/12TS	2.50	14	12.0	6.0	2.2	4.2	0.15	0.25	8.0	●グレー	500	9036200000
H2.5/14S	2.50	14	14.0	8.0	2.2	4.0	0.15	0.25	10.0	●ブルー	500	1333100000
H2.5/14TS	2.50	14	14.0	8.0	2.2	4.0	0.15	0.25	10.0	●グレー	500	9426770000
H2.5/16DS	2.50	14	16.0	10.0	2.2	4.2	0.15	0.25	13.0	●ブルー	500	9036220000

標準カラー

マルチバックバック

注文データ

型式	断面 mm ²	AWG	L1	L2	D1	D2	S1	S2	被覆剥ぎ長	色	梱包	品番
H0.75/14S	0.75	18	14.0	8.0	1.2	3.4	0.15	0.25	10.0	○ホワイト	500	9025700000
H1.0/14S	1.00	17	14.0	8.0	1.4	3.5	0.15	0.25	10.0	●イエロー	500	9025710000
H1.5/14DS	1.50	16	14.0	8.0	1.7	3.9	0.15	0.25	10.0	●ブラック	500	9028360000
H1.5/14S	1.50	16	14.0	8.0	1.7	3.9	0.15	0.25	10.0	●レッド	500	9025720000