

# S45C重量戸車 ワイドタイプ

重量戸車

V型

鉄枠



特長

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途

門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

S45C重量戸車  
ワイドタイプ

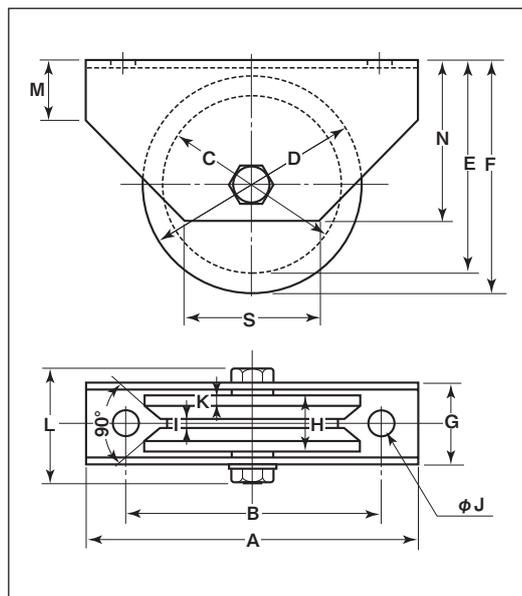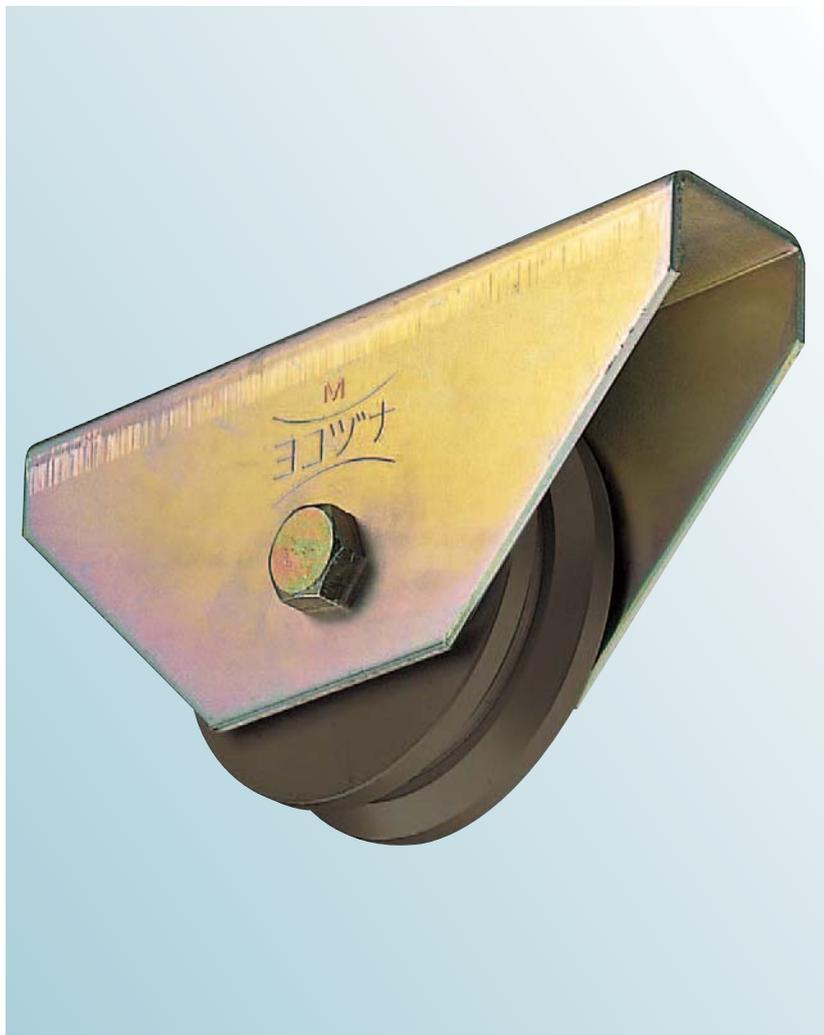

※車の材質はS45Cです。  
※車輪のV溝は別注製作で  
サイズ変更が可能です。  
詳細はP241をご覧ください。

平型  
もあります。

※受注製作となります。

ユニバーサル  
クローザ  
後付用自動扉

特殊門扉用  
戸車

重量戸車

キャスター  
戸車

Hブリー

サッシ  
取替戸車

公団・公社用  
戸車

ガイド  
ローラー

ステンレス  
戸車

ローラー

パテント車

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S	板厚	ベアリング	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
JGMW2005	200mm	300	230	156	200	188	210	95	74	9	20	17	137	40	155	100	SPCC t6	#6308ZZ (2ヶ)	18.5kg	3500kg	93,000	-	1
JGMW2505	250mm	350	280	206	250	238	260	95	74	9	20	17	137	60	180	132		#6309ZZ (2ヶ)	28.5kg	6000kg	160,000	-	1
JGMW3005	300mm	400	330	256	300	288	310	95	74	9	20	17	137	65	220	160		#6310ZZ (2ヶ)	46kg	8000kg	190,000	-	1


ベアリングのサイズはP236参照、ボルト・ナットのサイズはP237参照。

車のみ

(ボルト・ナット付)



●C寸法はベアリング押えの内径です。

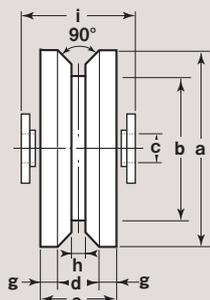

商品コード	サイズ	a(φ)	b(φ)	C(φ)	d	e	g	h	i	重量	希望小売価格 (1ヶ当り)
JGPW2005	200mm	200	156	27	40	74	17	9	83	15.5kg	88,000
JGPW2505	250mm	250	206	27	40	74	17	9	83	24kg	145,000
JGPW3005	300mm	300	256	27	40	74	17	9	83	38kg	182,000

真鍮戸車

樹脂戸車

リステン  
レール用  
戸車

フラッター  
戸車

調整戸車

横調整戸車

どあーびタ