

# 2WAYタイプ サッシ取替戸車


## ジュラコン車

**特長** 段違い下框及び、平行下框に使用できます。本体調節ネジにより、車体が横滑りにくく、落ち込みません。

**用途** 窓・玄関・引戸etc.

幅広いバー材の深さに対応します。バー材の深さに合わせて本体の調節ができ、車体の微調節が出来ます。

※図面は、P108をご参照ください。

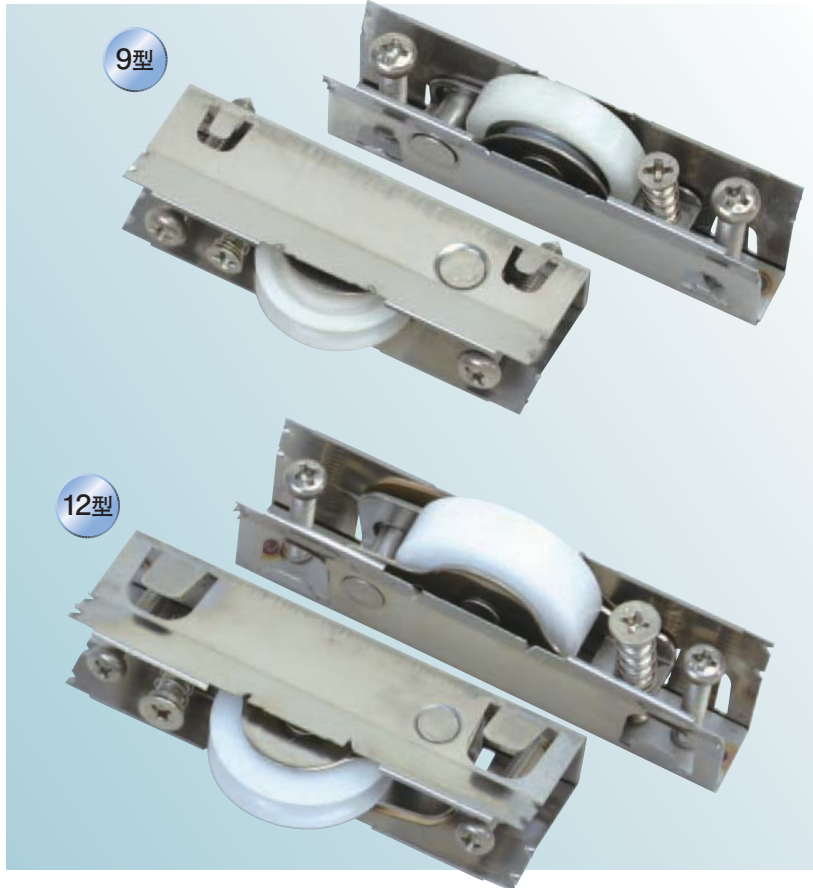

### 丸型 ジュラコン車

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I <sup>(R)</sup>	J	K	V <sup>(+)</sup> (+)	車	外枠	内枠	軸	車高調整ネジ	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
AEN-0091	9型	65	20	20	24	5.5	9	0.7	14.5	2.5	34-50	10-13	5 (6.5) (11.5)	24mmジュラコン ベアリング(鉄)入	SUS301(本材) t0.3	SUS304 t1	SUS304 5mm	SUS304 M5	30g	20kg	1,300	10	120
AEN-0121	12型	80	23.5	24	30	8	12	1.2	17	3	39-55	13-16	5 (8.5) (13.5)	30mmジュラコン ベアリング(鉄)入					55g	40kg	1,500	10	120

### 平型 ジュラコン車

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	H	J	K	V <sup>(+)</sup> (+)	車	外枠	内枠	軸	車高調整ネジ	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
AEN-0092	9型	65	20	25	6	9	14.5	34-50	10-13	5 (6.5) (11.5)	25mmジュラコン ベアリング(鉄)入	SUS301(本材) t0.3	SUS304 t1	SUS304 5mm	SUS304 M5	30g	20kg	1,300	10	120
AEN-0122	12型	80	23.5	30	8	12	17	39-55	13-16	5 (8.5) (13.5)	30mmジュラコン ベアリング(鉄)入					55g	40kg	1,500	10	120

## 2WAYタイプ 17型用スペーサー

12型に取り付けるだけでサイズアップが可能です。




アルミ巾16~19mm



※戸車は別売です。

12型 → 17型

2WAYタイプ12型  
(ステンレス車・  
ジュラコン車)に対応。

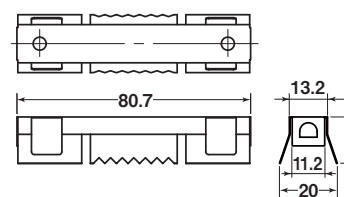

※この品物には横ズレ防止部分に尖った個所があります。手でこの個所に触れないようにお取扱ください。

商品コード	サイズ	外枠	重量	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
ASN-0170	17型	SUS304 t0.3	10g	350	10	—