


# 公園・公社用戸車

## EKK-0007




※このタイプの戸車の取替え用です。

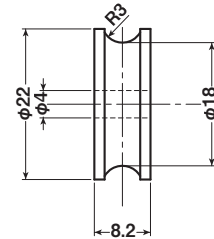


商品コード	分類	サイズ	材質	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)
<b>EKK-0007</b>	車のみ(メタル入)	22mm 丸	ジュラコン	4g	20kg	オープン

## EKK-0008

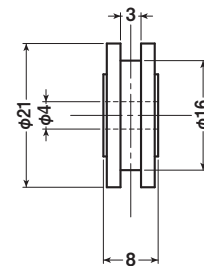

商品コード	分類	サイズ	材質	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)
<b>EKK-0008</b>	車のみ(メタル入)	21mm H	ジュラコン	3.5g	20kg	オープン

## EKK-0009・EKP-0009

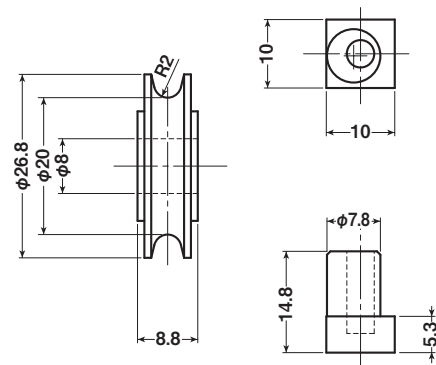

商品コード	分類	サイズ	材質	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)
<b>EKK-0009</b>	車のみ(メタル入)	26.8mm 丸	ジュラコン	5.5g	20kg	オープン
<b>EKP-0009</b>	シャフトのみ	7.8×14.8mm	真鍮	8.5g	—	オープン

ユニバーサル  
クローザ  
後付用自動扉  
特殊門扉用  
戸車

重量戸車  
キャスター  
戸車

Hブーリー  
サッシ  
取替戸車

公園・公社用  
戸車

ガイド  
ローラー  
ステンレス  
戸車

Cローラー

パテント車

底車

鉄戸車

ローラー  
戸車

真鍮戸車

樹脂戸車

Uステン  
レール用  
戸車

フラッター  
戸車

調整戸車

横調整戸車

どあーびタ