

# ベアリング入 ステンレス戸車

平型

ステンレス枠

**特長** 重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。


**用途** 玄関・トイレ・外部の戸etc.

ステンレス戸車

30mm 36mm 42mm 50mm 60mm 75mm



●50mm以上は、車輪形状・材質変更可能です。  
(形状・材質は、P151～155をご覧ください。)

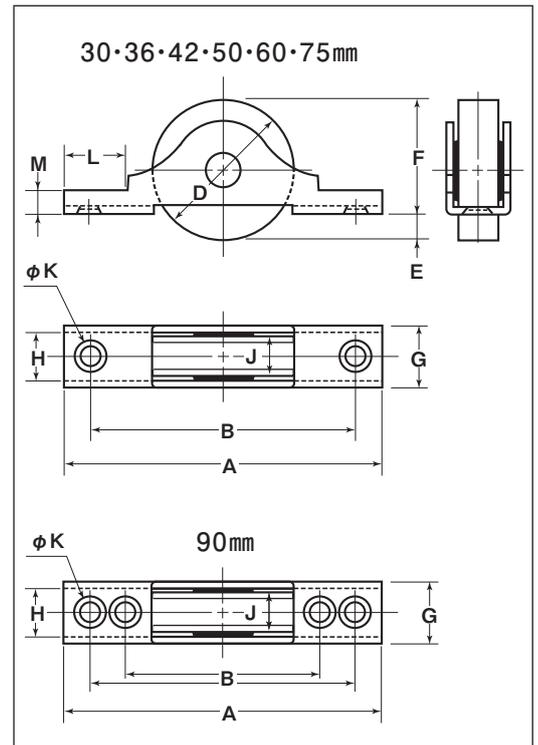

ベアリング入  
ステンレス戸車

ユニバーサル  
クローザ  
後付用自動扉

特殊門扉用  
戸車

重量戸車

キャスター  
戸車

Hブリー

サッシ  
取替戸車

公団・公社用  
戸車

ガイド  
ローラー

ステンレス  
戸車

Cローラー

パテント車

底車

鉄戸車

ローラー  
戸車

真鍮戸車

樹脂戸車

リステ  
ンレール用  
戸車

フラッター  
戸車

調整戸車

横調整戸車


どあーびタ

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	G	H	J	K	L	M	板厚	軸	車	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
SBS-0302	30mm	68	57	30	6	24	14	11	9	4	13	5	SUS304	SUS304 5mm	SUS303 #6266Gベアリング入	55g	40kg	1,280	12	120
SBS-0362	36mm	76	65	35	6	29	14	11	9	4	13	5	SUS304 t1.5	SUS304 6mm	SUS303 #608GG ベアリング入	75g	60kg	1,650	12	120
SBS-0422	42mm	100	86	42	8	34	14	11	9.5	4.2	20	5	SUS304 t1.5	SUS304 6mm	SUS303 #608GG ベアリング入	130g	80kg	2,300	12	120
SBS-0502	50mm	110	85	50	9	41	17	13	11	5	18	5	SUS304 t2	SUS304 8mm	SUS303 #808ZZベアリング入	210g	120kg	7,000	4	—
SBS-0602	60mm	120	105	60	11	49	22	17	14	6	18	6	SUS304 t2.5	SUS304 8mm	SUS303 #820ZZベアリング入	395g	150kg	9,200	4	—
SBS-0752	75mm	148	128	75	11	64	24	18	16	6	25	8	SUS304	SUS304 10mm	SUS303 #620ZZ ベアリング入	695g	200kg	14,250	2	—
SBS-0902	90mm	172	154 128	90	13	77	26	20	18	6	32	8	SUS304 t3	SUS304 10mm	SUS303 #620ZZ ベアリング入	1105g	300kg	18,400	2	—

車のみ



※50mm以上の車はP153 Cローラーを  
ご覧ください。

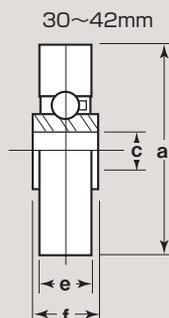

商品コード	サイズ	a(φ)	C(φ)	e	f	重量	希望小売価格 (1ヶ当り)
1304	30mm	30	5	9	10	45g	980
1305	36mm	35	6	9	10.5	60g	1,250
1306	42mm	42	6	9.5	10.5	95g	1,750