

ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車

平型

ステンレス枠


特長

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。

用途

厨房・船舶その他、水を使用する所に適しています。
玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.


30mm 36mm

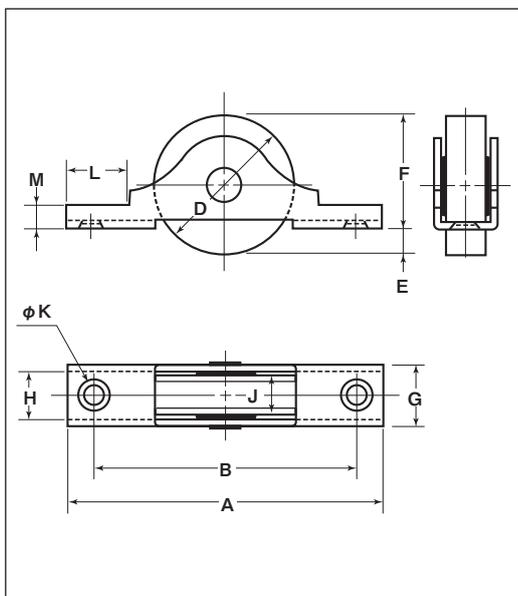

- 枠、車、ベアリングすべて錆に強いステンレス(SUS304)を使用
- 耐荷重60Kg, 10万回テスト(36mm当社試験による)

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	G	H	J	K	L	M	板厚	軸	車	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
KCS-0302	30mm	68	57	30	6	24	13	11	9	4	13	5	SUS304	SUS304 5mm	SUS304 ベアリング入	60g	40kg	1,800	12	120
KCS-0362	36mm	76	65	35	7	28	14	11	9	4	14	5	t1.5	SUS304 6mm		85g	60kg	2,050	12	120

車のみ

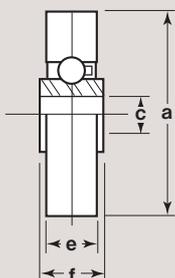

商品コード	サイズ	a(φ)	C(φ)	e	f	重量	希望小売価格 (1ヶ当り)
1308	30mm	30	5	9	10	42.5g	1,400
1309	36mm	35	6	9	10.5	51g	1,600

ステンレス戸車

ロタステンレス製
ベアリング入戸車

ユニバーサル
クローザ
後付用自動扉

特殊門扉用
戸車

重量戸車

キャスター
戸車

Hブーリー

サッシ
取替戸車

公園・公社用
戸車

ガイド
ローラー

ステンレス
戸車

Cローラー

パテント車

底車

鉄戸車

ローラー
戸車

真鍮戸車

樹脂戸車

Uステン
レール用
戸車

フラッター
戸車

調整戸車

横調整戸車

どあーピタ