


# ベアリング入 ステンレス枠V型戸車

ステンレス車 ステンレス枠

33mm 42mm 50mm 60mm 75mm



●50mm以上は、車輪形状・材質変更可能です。  
(形状・材質は、P151~155をご覧ください。)

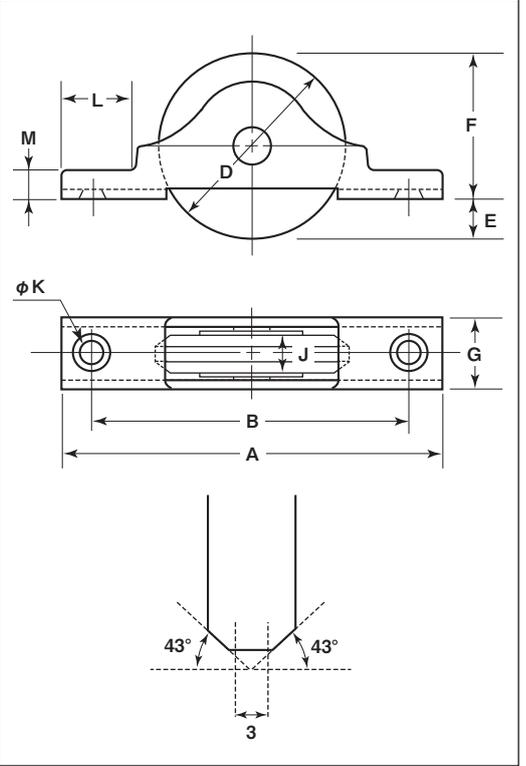


●レールの形状をご確認ください。

上記のレールは  
**V型戸車**をおすすめします。

上記のレールは  
**U型戸車**をおすすめします。

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	G	J	K	L	M	板厚	軸	車	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
<b>FBS-0339</b>	33mm	68	57	33	7	26	13	9	4	14	5	SUS304 t1.5	SUS304 5mm	SUS303 #626ZZベアリング入	65g	50kg	2,200	12	240
<b>FBS-0429</b>	42mm	92	76	42	6	36	14	9.5	4	18	5	SUS304 t1.5	SUS304 6mm	SUS303 #608ZZベアリング入	115g	100kg	4,200	4	120
<b>FBS-0509</b>	50mm	110	85	50	8	42	17	11	5	19	5	SUS304 t2	SUS304 6mm	SUS303 #608ZZベアリング入	195g	120kg	7,800	4	—
<b>FBS-0609</b>	60mm	120	105	60	11	49	22	14	6	18	6	SUS304 t2.5	SUS304 8mm	SUS303 #6200ZZベアリング入	355g	150kg	8,800	4	—
<b>FBS-0759</b>	75mm	148	128	75	10	65	24	16	6	25	8	SUS304 t3	SUS304 10mm	SUS303 #6202ZZベアリング入	630g	200kg	13,200	2	—

## 車のみ

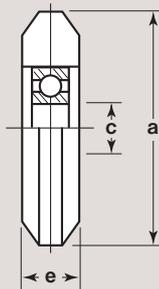

※50mm以上の車はP153 Cローラーをご覧ください。

商品コード	サイズ	a(φ)	c(φ)	e	重量	希望小売価格 (1ヶ当り)
<b>5401</b>	33mm	33	6	9	45g	2,450
<b>5402</b>	42mm	42	8	9.5	80g	3,850

フラッター戸車

ベアリング入  
ステンレス枠V型戸車

ユニバーサル  
クローザ  
後付用自動扉

特殊扉用  
戸車

重量戸車

キャスター  
戸車

Hブリー

サッシ  
取替戸車

公団・公社用  
戸車

ガイド  
ローラー

ステンレス  
戸車

Cローラー

パテント車

底車

鉄戸車

ローラー  
戸車

真鍮戸車

樹脂戸車

Uステン  
レール用  
戸車

フラッター  
戸車

調整戸車

横調整戸車

どあーびタ