





三方径違いチーズ・径違いクロス・特殊エルボ・特殊チーズ・多口継手・五方継手 ラインナップ一覧表

■ 三方径違いチーズの呼び方

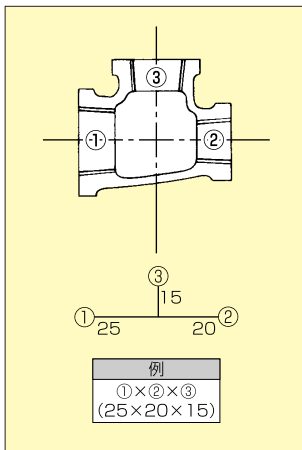

■ 径違いクロスの呼び方

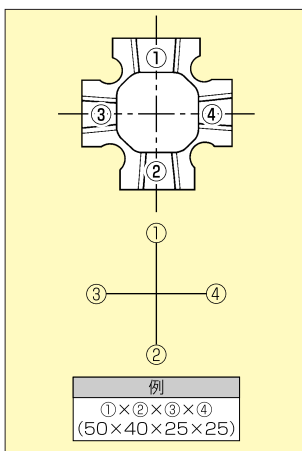

三方径違いチーズ		
BRT/RT		
サイズ ①×②×③	サイズ ①×②×③	サイズ ①×②×③
8×8×10	32×25×32	50×32×25
15×15×20	32×25×40	50×32×32
15×15×25	32×25×50	50×32×40
20×10×20	32×32×40	50×32×50
20×15×15	32×32×50	50×32×65
20×15×20	40×15×40	50×40×20
20×15×25	40×20×20	50×40×25
20×20×25	40×20×25	50×40×32
20×20×32	40×20×40	50×40×40
25×15×15	40×25×20	50×40×50
25×15×20	40×25×25	50×40×65
25×15×25	40×25×32	50×50×65
25×20×15	40×25×40	50×50×80
25×20×20	40×25×50	65×40×50
25×20×25	40×32×15	65×40×65
25×25×32	40×32×20	65×50×25
25×25×40	40×32×25	65×50×32
25×25×50	40×32×32	65×50×40
32×15×20	40×32×40	65×50×50
32×15×25	40×32×50	65×50×65
32×15×32	40×40×50	65×65×80
32×20×15	40×40×65	80×50×50
32×20×20	50×15×50	80×50×80
32×20×25	50×20×50	80×65×40
32×20×32	50×25×25	80×65×50
32×25×15	50×25×32	80×65×65
32×25×20	50×25×40	80×80×100
32×25×25	50×25×50	100×80×100

径違いクロス
BRCR/RCR
サイズ ①×②×③×④
25×25×20×20
32×25×20×20
32×25×25×25
32×32×20×20
40×25×25×20
40×25×25×25
40×32×20×20
40×32×25×25
40×40×20×20
40×40×25×25
50×40×20×20
50×40×25×25
50×40×32×25
50×50×20×20
50×50×25×25
50×50×32×25
50×50×40×40
65×65×25×25
65×65×50×50

アイテム	特殊エルボ	特殊チーズ
	SOL	SOT
サイズ		
15	○	○
20	○	○
25	○	○
32	○	○
40	○	○
50	○	○

サイズ ①×②×③×④	径違い特殊チーズ RSOT
25×20×20×20	
32×20×20×20	

多口継手
サイズ
40×25×4M-D2
40×25×5M-D2
50×25×6M-D2

五方継手
サイズ
40×25×25×3M-D2
50×32×25×3M-D2
50×40×25×3M-D2
50×50×25×3M-D2
65×50×25×3M-D2
65×65×25×3M-D2
RSOT32×25×25×25

●記載の規格・仕様等は、予告なく改訂することがありますのでご了承ください。

取扱代理店



株式会社 吉年

本社・工場 〒586-8528 大阪府河内長野市上原西町16-1
TEL:0721(53)3121(代)/FAX:0721(54)1814
東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-11
千代田共同ビル7F
TEL:03(5297)8221(代)/FAX:03(5297)8222