


ナット


プラスチック ふくろナット

11013161100

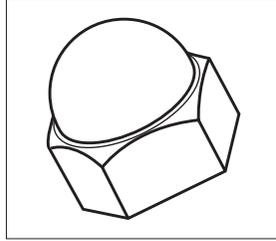

特徴 材質はポリアセタールで、非晶性のエンジニアリングプラスチックです。抜群の耐衝撃性を有します。比重が低く、金属ねじに比べ約1/5～1/6と軽量です。電気抵抗が大きく、絶縁性があり、断熱性に優れています。また、磁気を帯びません。

用途 自動車、医療分野にいたるまで、幅広く用いられます。

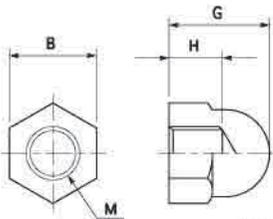

単位：mm

	M	M4	M5	M6	M8
ピッチ	0.7	0.8	1	1.25	
H	3.2	4	5	6.5	
B	7	8	10	13	
G	6.2	11	12	15	

※寸法には多少の交差があります。

JANコード	サイズ	注文単位(ロット)	入数
4979874467775	M4	5	4
4979874467782	M5	5	4
4979874467799	M6	5	4
4979874467805	M8	5	2




カタログコード **H C B M**

アイナット ユニクロ




04021002130

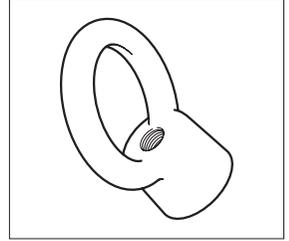

特徴 吊り下げ用のリングを持ったナットです。重量物の吊り上げに用います。耐食性向上のため、ユニクロメッキ（薄青っぽい色合い）がしてあります。規格はJIS B 1169をご覧ください。

用途 モーター、配電盤、工作機械などの吊り上げ時に使用。垂直吊りのほか、45度吊りの方法もあります。生地比べ耐食性があります。

○アイナットを使って重量物を吊下げる時

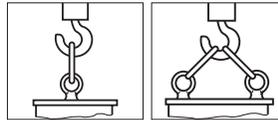

垂直吊り(左)と45度吊りができます。45度吊りはナットの面が垂直に密着し、2箇所のナットが同一平面内にある場合に限られます。

在庫一覧表

サイズ	在庫
6	●
8	●
10	●
12	●
16	●
20	●
24	●



カタログコード **F A O G**

商品コード

0021301