 



## A バインド タッピング

11021660130

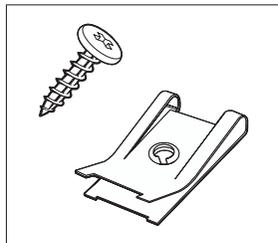

**特徴** 材質は鉄。タッピングと、スピードナット（ワイドレンジ形）のセットです。


**用途** 木、銅板、金具などに使用します。



付属のスピードナット ワイドレンジ形

単位: mm

サイズ
4×12
4×16
5×16
5×20

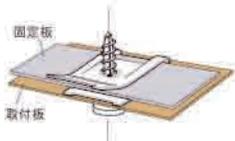

※寸法には多少の公差があります。

※付属のスピードナットはタッピングねじに使えます。

取付・取り外しが可能になります。

棚こま下穴を開けてください。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874847805	4X12	5	4
4979874847812	4X16	5	4
4979874847829	5X16	5	4
4979874847836	5X20	5	4




カタログコード **H C Q X**

## 十字穴付なべタッピンねじ Sタイプ 3価クロメート



0303Y003610

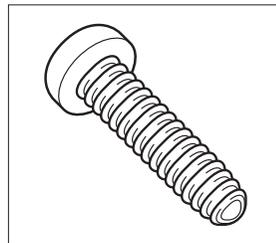

**特徴** 十字穴付きのなべ頭で、ねじ部が非円形（おむすび形）です。板材を塑性変形によるめねじの転造成型をしながら進みます。相手部材には規定の下穴が必要です。低いねじ込みトルクで作業できます。保持力が高く、ゆるみにくい構造です。小ねじと互換性があります。

**用途** 薄い銅板に締結する場合に使用します。規定の下穴に塑性変形によりセルフタッピングしながら締結します。小ねじと同じピッチですので小ねじとしても使用でき、取り外し後、小ねじで締結できます。RoHS など環境規制対応品です。

在庫一覧表

L/D	3	4	5
5	●		
6	●	●	
8	●	●	●
10	●	●	●
12		●	●
14			●
16		●	●
18		●	
20		●	●
25		●	●

カタログコード **F A Y K**



商品コード

003610Y