



## ステンックボルト

12012281460

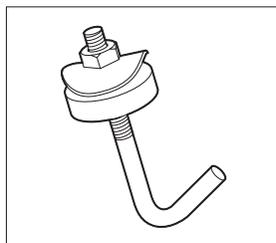

## ステンプラスチック

12016110350

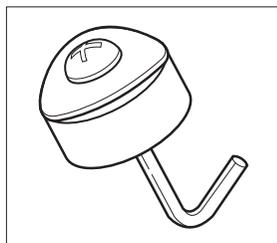

特徴 材質はステンレス (SUS304) で、錆びにくい。白スポンジ付き。

用途 波板に使用。

特徴 材質はステンレスで錆びにくい。(写真は「シルバー」)

用途 波板に使用。




使用例 (反対側)



使用例 (反対側)

ブロンズ

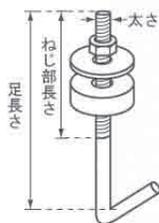

サイズ	足長さ(mm)	太さ	ねじ部長さ(mm)
3/16X38	38	W3/16	25
3/16X50	50	W3/16	30
3/16X65	65	W3/16	40
1/4X38	38	W1/4	25
1/4X50	50	W1/4	30
1/4X65	65	W1/4	40
1/4X75	75	W1/4	45

※寸法には公差があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874853455	19 シルバ	5	10
4979874853479	22 シルバ	5	10
4979874853493	25 シルバ	5	10
4979874853516	19 ブロンズ	5	10
4979874853530	22 ブロンズ	5	10
4979874853554	25 ブロンズ	5	10

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4944825405779	3/16X38	1	50
4944825405786	3/16X50	1	50
4944825405793	3/16X65	1	50
4944825405809	1/4X38	1	50
4944825405816	1/4X50	1	50
4944825405823	1/4X65	1	50
4944825405830	1/4X75	1	50

カタログコード H A F P



カタログコード H B Q Q

