



曲板 (チドリ)

12043113500

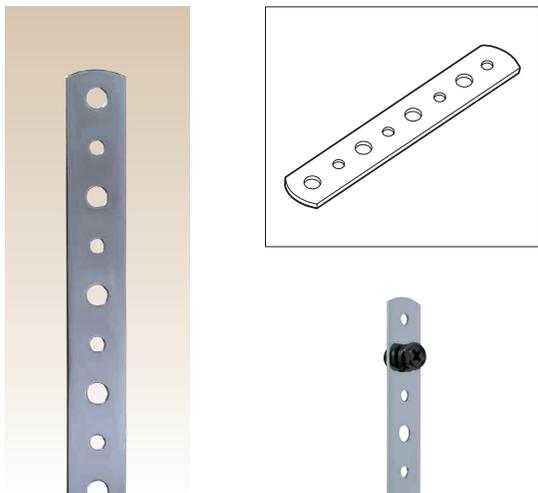

特徴 材質は鉄で、クロームメッキ。曲げやすい。

用途 さまざまな箇所へ補助金物として使用できる。曲げて使用。

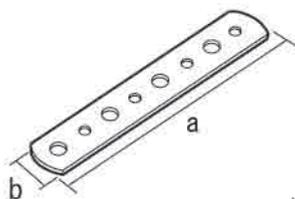

単位: mm

	100MM	200MM	300MM	400MM	500MM
a	98	194	290	386	482
b	15	15	15	15	15
板厚	1	1	1	1	1
大穴径	5	5	5	5	5
小穴径	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
穴数	8	16	24	32	40

※寸法には多少の公差があります。


JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874006851	100MM	10	1
4979874006868	200MM	10	1
4979874006875	300MM	10	1
4979874006882	400MM	10	1
4979874006899	500MM	10	1



カタログコード **H A L D**


ステン曲板 (7MM 穴)

12043133400

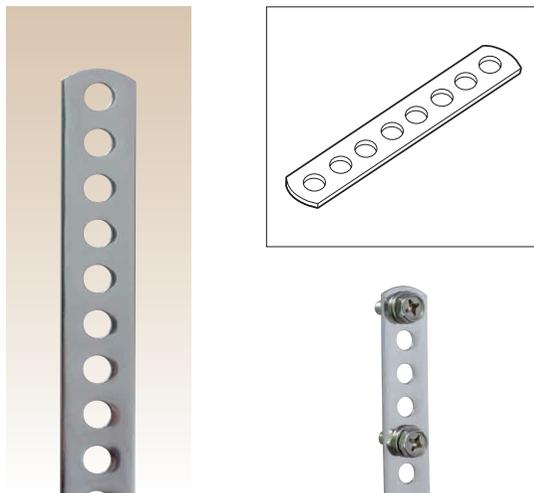

特徴 材質はステンレス (SUS304) で、錆びにくい。曲げやすい。

用途 さまざまな箇所へ補助金物として使用できる。曲げて使用。

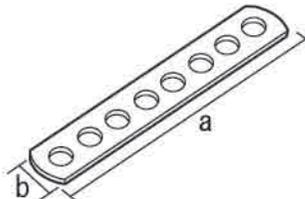

単位: mm

	20×100	20×200	20×300	20×400	20×500
a	100	195	290	385	475
b	20	20	20	20	20
板厚	1	1	1	1	1
穴径	7	7	7	7	7
穴数	8	16	24	32	40

※寸法には多少の公差があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874033703	20X100	10	1
4979874033710	20X200	10	1
4979874033727	20X300	10	1
4979874033734	20X400	10	1
4979874033741	20X500	5	1



カタログコード **H A L T**