


板金物


ステン曲板 (チドリ)

12043133600

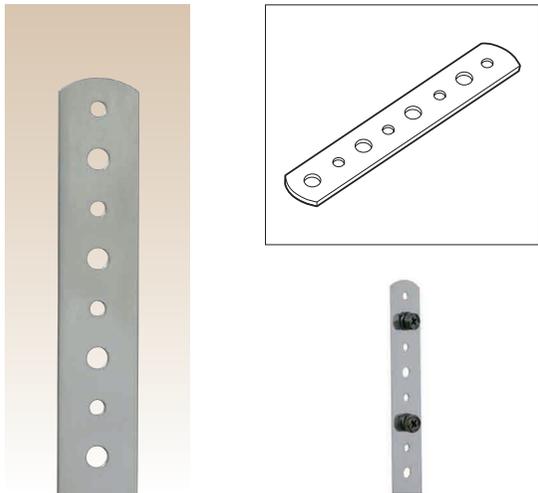

特徴 材質はステンレス (SUS304) で錆びにくい。曲げやすい。

用途 さまざまな箇所へ補助金物として使用できる。曲げて使用。

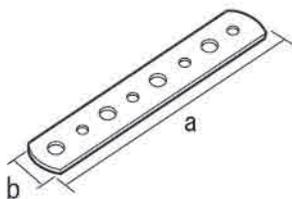

単位: mm

	20×100	20×200	20×300	20×400	20×500
a	100	195	290	385	475
b	20	20	20	20	20
板厚	1	1	1	1	1
大穴径	5	5	5	5	5
小穴径	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
穴数	8	16	24	32	40

※寸法には多少の公差があります。


JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874033758	20X100	10	1
4979874033765	20X200	10	1
4979874033772	20X300	10	1
4979874033789	20X400	10	1
4979874033796	20X500	5	1



カタログコード **H A L U**


曲板 黒 (チドリ)

12043123500

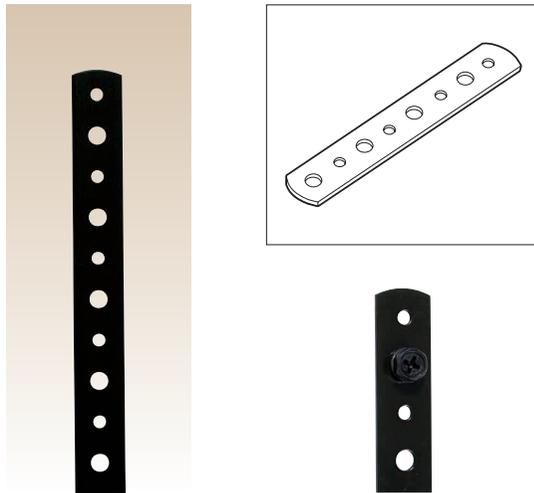

特徴 材質は鉄。曲げやすい。

用途 さまざまな箇所へ補助金物として使用できる。曲げて使用。

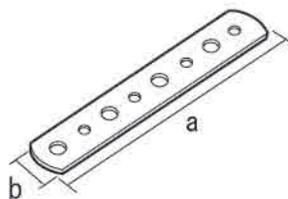

単位: mm

	100	200	300	400	500
a	100	195	290	380	480
b	15	15	15	15	15
板厚	1	1	1	1	1
大穴径	5	5	5	5	5
小穴径	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
穴数	8	16	24	32	40

※寸法には多少の公差があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874082893	100MM	10	1
4979874082909	200MM	10	1
4979874082916	300MM	10	1
4979874082923	400MM	10	1
4979874082930	500MM	10	1



カタログコード **H A L E**