



補助金具 I

12043118200

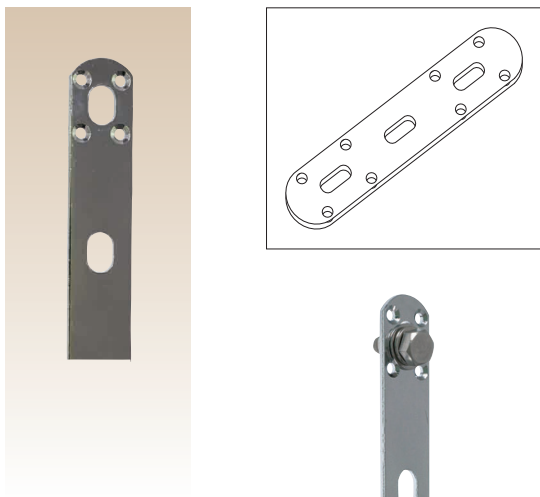

特徴 材質は鉄で、クロームメッキ。
用途 さまざまな箇所へ補助金物として使用できる。

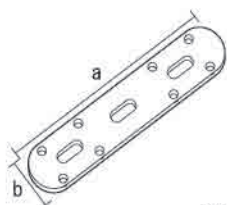

単位: mm

	I-100	I-150	I-300	I-500
a	100	150	300	400
b	25	25	25	25
板厚	2.6	2.6	3.2	3.2
小穴径	4	4	4	4
大穴径	M10用	M10用	M10用	M10用
穴数	10	11	16	22

※寸法には多少の公差があります。


JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874007315	I-100	5	1
4979874007308	I-150	5	1
4979874007292	I-300	5	1
4979874007285	I-500	5	1




カタログコード HAKK

補助金具 黒 I

12043128400

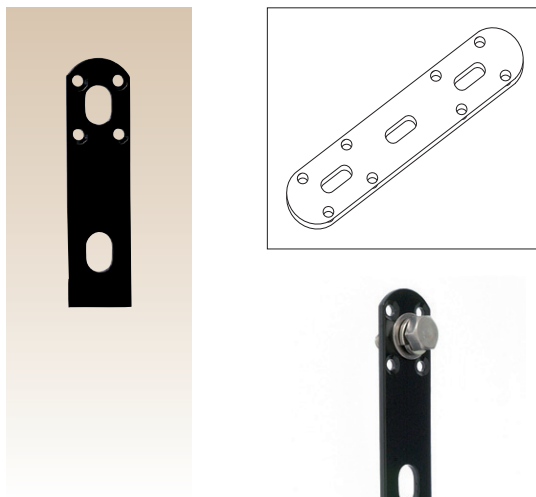

特徴 材質は鉄で、カチオン電着塗装（アクリル系塗料）により耐候性がある。
用途 さまざまな箇所へ補助金物として使用できる。

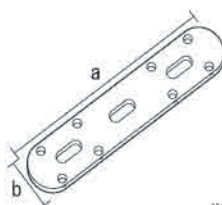

単位: mm

	I-100B	I-150B	I-300B	I-500B
a	100	150	300	400
b	25	25	25	25
板厚	2.6	2.6	3.2	3.2
小穴径	4	4	4	4
大穴径	M10用	M10用	M10用	M10用
穴数	10	11	16	22

※寸法には多少の公差があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874007742	I-100B	5	1
4979874007735	I-150B	5	1
4979874007728	I-300B	5	1
4979874007711	I-500B	5	1



カタログコード HAKL