


キャスター・戸車

産業用キャスター G-WK

12141212650

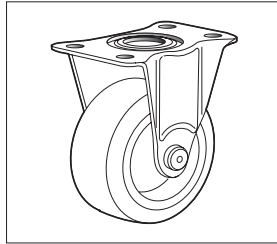


特徴 固定式。ベアリング車を使用しているため、耐久性・稼働性に優れる（通常のブッシュ式の同車輪径比較）。衝撃吸収性・操作性に優れる。産業用に設計されているため、ブッシュ式に比べ使用荷重が高い。

用途 キャスターとして使用。

車輪 A-R

12149994700

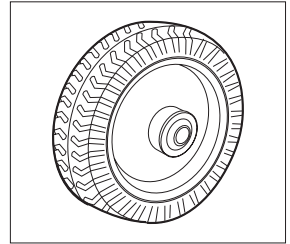

特徴 空気入りキャスター用車輪。ゴムタイヤの中にチューブが入っているため、クッション性を要求される場合には最適。ホイールは鋼板で、ユニクロメッキ。

用途 適合キャスターの替え車輪として使用。

B
キャスター・戸車

産業用キャスターは「ベアリング車」です。

耐久性
ベアリング車のため発熱性が低く、耐久性に優れます。

可動性
ベアリング車のため転がりの抵抗が低く、スムーズに可動します。


使用荷重
産業用設計のため、使用荷重に優れます。

衝撃吸収性
独自の高性能ゴムが、衝撃を吸収します。

操作性
キャスターに適したタイヤ形状が、操作性を高めます。

G-WK

固定

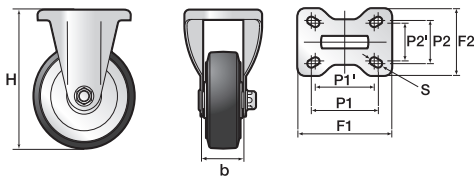

サイズ ※数字は車輪径 (mm)	許容 荷重 (kgf)	取付高 H (mm)	取付座 F1×F2 (mm)	取付寸法 P1×P2(P1'×P2')	取付穴径 S (mm)	幅 b (mm)
G-WK 100	120	144	115X80	80X45(75X40)	10.5	43
G-WK 130	180	177	137X93	100X56(95X53)	11.5	52
G-WK 150	200	198	137X93	100X56(95X53)	11.5	56
G-WK 200	250	250	151X102	112X63(107X60)	11.5	56

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874856999	G-WK 100	1	1
4979874857026	G-WK 130	1	1
4979874857057	G-WK 150	1	1
4979874857088	G-WK 200	1	1




カタログコード **H C Z G**

単位 mm

タイヤ	許容荷重(Kgf)	車輪径	車輪中	ボス中	車輪径
AR-250	85	225	68	82	20
AR-300	110	256	82	82	20
AR-350	160	290	95	96	25

 ※キャスター-STM、SKMに使用できます。



JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874009968	A-R 250	1	1



カタログコード **H A S O**