


丸カンボルト

12173412000

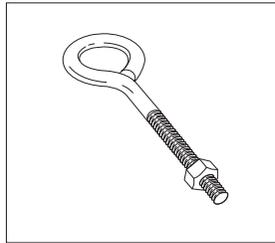


特徴 材質は鉄で、ユニクロメッキ。

用途 木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。

デンデン ボルト

12173411800

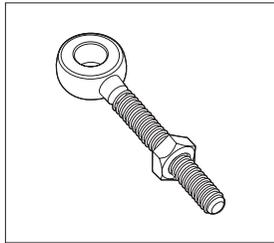


特徴 材質は鉄で、ユニクロメッキ。

用途 調整ボルト。

【丸カンボルト 寸法図】

(単位: mm)

 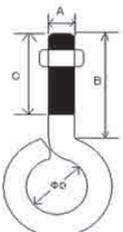


サイズ	A (ねじ径)	B (首下)	C (ねじ部)	D (内径)
4 x 20	4	20	15	9
4 x 30	4	30	25	9
5 x 25	5	25	20	12
5 x 40	5	40	30	12
6 x 30	6	30	25	15
6 x 50	6	50	40	15
8 x 40	8	40	30	20
8 x 70	8	70	50	20
10 x 80	10	80	50	25
10 x 150	10	150	50	25
12 x 100	12	100	60	32
12 x 200	12	200	60	32

※寸法には多少公差があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874253781	4X20	5	4
4979874253798	4X30	5	4
4979874253804	5X25	5	4
4979874253811	5X40	5	4
4979874003782	6X30	10	1
4979874003799	6X50	10	1
4979874003805	8X40	10	1
4979874003812	8X70	10	1
4979874003829	10X80	5	1
4979874003836	10X150	5	1
4979874003843	12X100	5	1
4979874003850	12X200	5	1

サイズ表



単位: mm

サイズ	A	B	リング内径
8 x 40	8	40	8.1
8 x 60	8	60	8.1
8 x 80	8	80	8.1
10 x 50	10	50	10.2
10 x 70	10	70	10.2
10 x 100	10	100	10.2

※寸法には多少の公差がございます。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874003720	8X40	10	1
4979874003737	8X60	10	1
4979874003744	8X80	10	1
4979874003751	10X50	10	1
4979874003768	10X70	10	1
4979874003775	10X100	10	1



カタログコード H|B|W|Z



カタログコード H|B|W|Y