



シングルプーリー スイブル

12173415850

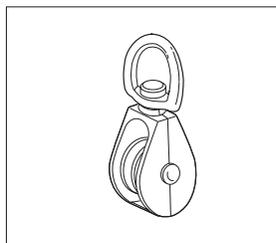

特徴 亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ。吊り下げ部分は回転式。サイズ=車輪径 (mm)

用途 軽量物の懸架用に使用。

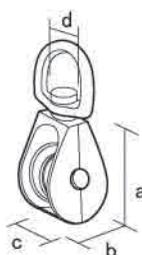

単位: mm

サイズ	a	b	c	d	車輪径	使用ロープ径	使用荷重 (kgf)
12	28	19.5	13	11.5	12	~Φ3	10
19	28	19.5	13	11.5	19	~Φ4.5	15
25	40	26.5	16	11.5	25	~Φ6	20
32	52	37.5	20	21	32	~Φ7.5	25

※寸法には多少の公差があります。

※本製品は繊維ロープ用調整滑車です。物を吊ることはできません。

※表示荷重は静止荷重です。衝撃や振動がかかる使用では、

表示荷重数値以下であっても破損する場合があります。

※ロープは表記サイズを厳守して下さい。

※使用時、異変を感じたら直ちに使用を停止して下さい。


JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874052049	12	5	1
4979874052056	19	5	1
4979874052063	25	5	1
4979874052087	32	5	1



カタログコード H|B|X|M


ダブルプーリー 固定

12173215750

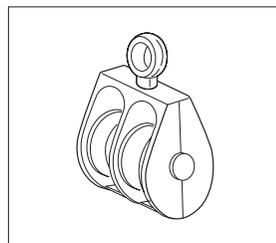

特徴 亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ。サイズ=車輪径 (mm)

用途 滑車が2個あり、中軽量物の吊り下げに使用できる。吊り下げ部分は固定式。

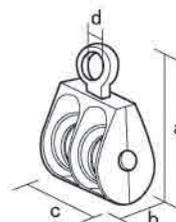

単位: mm

サイズ	a	b	c	d	車輪径	使用ロープ径	使用荷重 (kgf)
12	41	19.5	23	5	12	~Φ3	10
19	41	19.5	23	5	19	~Φ4.5	15
25	55	25	28	6.7	25	~Φ6	20
32	75	36	38	10	32	~Φ7.5	25

※寸法には多少の公差があります。

※本製品は繊維ロープ用調整滑車です。物を吊ることはできません。

※表示荷重は静止荷重です。衝撃や振動がかかる使用では、

表示荷重数値以下であっても破損する場合があります。

※ロープは表記サイズを厳守して下さい。

※使用時、異変を感じたら直ちに使用を停止して下さい。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874052094	12	5	1
4979874052100	19	5	1
4979874052117	25	5	1
4979874052131	32	3	1



カタログコード H|B|V|U