


## セミブルック

12173315602

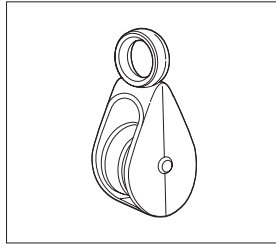

特徴 鋳物製で、枠の表面は黒塗り。サイズ=車輪径 (mm)

用途 ロープを通し滑車として使用。

単位:mm

	全長	車輪径	使用ロープ径	使用荷重 (kgf)
25	56	25	Φ4~5	15
32	69	32	Φ4~5	20
38	76	38	Φ5~6	25
50	96	50	Φ6~7	30

※寸法には多少の公差がございます。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874004710	25	6	1
4979874004727	32	6	1
4979874004734	38	6	1
4979874004741	50	3	1



カタログコード **H|B|W|R**