


ワイヤー・チェーン


ステン ターンバックル F:F

12172321000

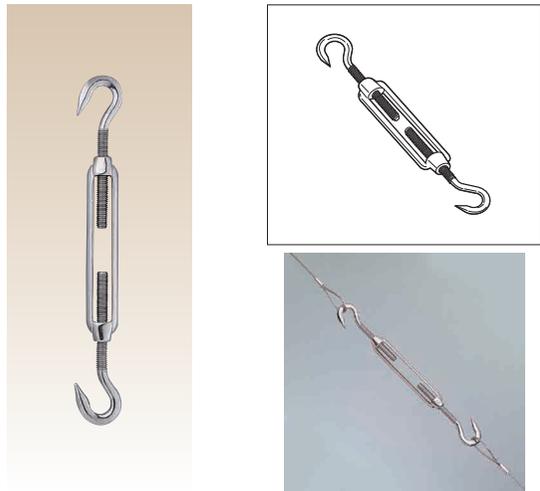

特徴 材質はステンレスで錆びにくい。両側にフックボルトが付いている。サイズはねじの太さです。

用途 引張り具合の調節に使用。仮設建造物、軽量建造物、農用園芸用ハウス、テント、看板、植木、梱包資材、アンテナポールを支えなどに使用。

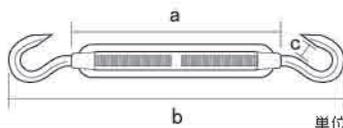

	単位:mm				
	a	b	c	ねじ径	使用荷重 (kgf)
5	70.8	120.4	7.1	M5	25
6	90.5	166.2	8.8	M6	70
8	121.8	214.6	11.2	M8	120
10(9)	135	240	12.5	M10	160

※寸法には多少の公差があります。

※予告なく形状を変更する場合があります。

※表示荷重は静止荷重です。衝撃や振動がかかる使用では、

表示荷重数値以下であっても破損する場合があります。

※使用時、異変を感じたら直ちに使用を停止して下さい。

JANコード	サイズ	注文単位(ロット)	入数
4979874048219	フック:フック 5	3	1
4979874048226	フック:フック 6	3	1
4979874046239	フック:フック 8	1	1
4979874046246	フック:フック 10	1	1


ステン ターンバックル F:E

12172321100



特徴 材質はステンレスで錆びにくい。フックボルトとアイボルトが付いている。サイズはねじの太さです。(3はM3、4はM4、6はM6、8はM8)

用途 引張り具合の調節に使用。仮設建造物、軽量建造物、農用園芸用ハウス、テント、看板、植木、梱包資材、アンテナポールを支えなどに使用。

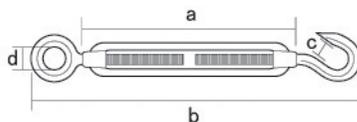

	単位:mm					
	a	b	c	d	ねじ径	使用荷重 (kgf)
3	46.2	78	5	6	M3	15
4	61.5	110	9	8	M4	30
6	60.3	163.4	9	12	M6	70
8	122	215	12.4	14	M8	120

※寸法には多少の公差があります。

※予告なく形状を変更する場合があります。

※表示荷重は静止荷重です。衝撃や振動がかかる使用では、

表示荷重数値以下であっても破損する場合があります。

※使用時、異変を感じたら直ちに使用を停止して下さい。

JANコード	サイズ	注文単位(ロット)	入数
4979874859365	フック:アイ 3	5	1
4979874859372	フック:アイ 4	5	1
4979874046253	フック:アイ 6	1	1
4979874046260	フック:アイ 8	1	1



カタログコード **H|B|V|G**



カタログコード **H|B|V|H**