


## 補修用品

## ゆるみ止め剤スティック 248

14012326081

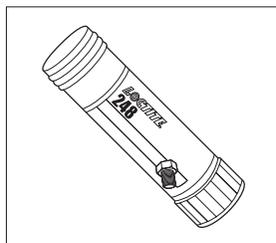

**特徴** 中強度のねじゆるみ止めです。持ち運びに便利なポケットサイズです。固形タイプなのであらゆる場所で使用できます。

**用途** 支持ボルト、ポンプ、コンプレッサーなどに。

品番	248
	ゆるみ止め剤(中強度)
耐熱温度	150℃
戻しトルク	15.6N.m(DIN544454)
主な 使用箇所	機械加工機、プレス機
	ポンプ、コンプレッサー
	支持ボルト
	ギアボックス


JAN コード	サイズ	注文単位(ロット)	入数
4979874846068	37773ブルー	1	1



カタログコード H C Y D

## ゆるみ止め剤スティック 268

14012326082

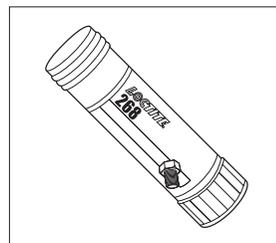

**特徴** 高強度のねじゆるみ止めです。持ち運びに便利なポケットサイズです。固形タイプなのであらゆる場所で使用できます。

**用途** サスペンションボルト、モーター、伝達装置、ポンプ台など。

品番	268
	ゆるみ止め剤(高強度)
耐熱温度	150℃
戻しトルク	40.8N.m(DIN544454)
主な 使用箇所	重機
	サスペンションボルト
	モーター、伝達装置、ポンプ台
	ベアリングキャップボルト、スタッドボルト
	過酷な使用に

JAN コード	サイズ	注文単位(ロット)	入数
4979874846075	37775レッド	1	1



カタログコード H C Y E