


## 補充用リコイルパケット

14012922002

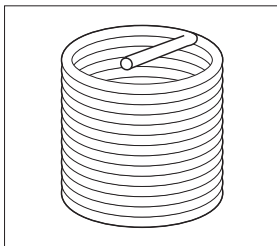

**特徴** リコイルネジ山修正キットの付属パケットの補充用セット。めねじを同サイズ、同ピッチで再生でき、耐久性も向上します。

**用途** めねじの修理・補強・耐久性向上に使用。

サイズ
M4 P0.7
M5 P0.8
M6 P1
M8 P1.25
M10 P1.5
M10 P1.25
M12 P1.5
M12 P1.25
M14P1253/4
M14P1253/8

※寸法には多少の公差があります。


JANコード	サイズ	注文単位(ロット)	入数
0020317250431	M4 P0.7	1	10
0020317250530	M5 P0.8	1	10
0020317250639	M6 P1	1	10
0020317250837	M8 P1.25	1	10
0020317271030	M10 P1.25	1	10
0020317281237	M12 P1.25	1	10
0020317281480	M14P1253/8	1	10
0020317281404	M14P1253/4	1	10
0020317251032	M10 P1.5	1	10
0020317271238	M12 P1.5	1	10



カタログコード **HDA M**

## 配管シール剤スティック 561

14013346080

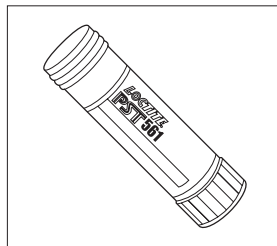

**特徴** スティック型の金属配管シール剤です。持ち運びに便利なポケットサイズです。固形タイプなのであらゆる場所で使用できます。

**用途** 金属配管とフィッティングをシール、自動車関連に使用。

品番	561
	金属配管シール剤
耐熱温度	150℃
戻しトルク	46Nm (ISO10964)
主な使用箇所	全てのタイプの金属性配管とフィッティングをシール。 化学工場、廃液処理施設、 自動車関連等を含む広範囲の 産業での使用に最適。

JANコード	サイズ	注文単位(ロット)	入数
4979874846082	37776 711	1	1



カタログコード **HDA F**