


木用打ち込みフェルト



○**特長** 底部にフェルトを使用しているので床の保護・傷防止になる。

○**用途** 机・テーブルなどの脚に使用する。

○**材質** 底部(フェルト)

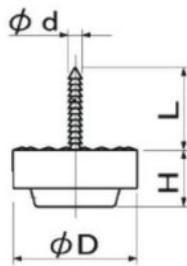



単位 (m/m)					JAN	品名	サイズ	入数	LOT
色	座形	釘長さ	取付高	d	4979874848772	木用打ち込みフェルト	18ﾊﾞｲ DB	2	5
	D	L	H		4979874848789	木用打ち込みフェルト	18ﾊﾞｲ BE	2	5
	18				4979874848796	木用打ち込みフェルト	21ﾊﾞｲ DB	2	5
	21	14	10	2.2	4979874848802	木用打ち込みフェルト	21ﾊﾞｲ BE	2	5
ダークブラウン	24				4979874848819	木用打ち込みフェルト	24ﾊﾞｲ DB	2	5
					4979874848826	木用打ち込みフェルト	24ﾊﾞｲ BE	2	5
ベージュ	18								
	21	14	10	2.2					
	24								

フィギュア9



○**特長** 材質はアルミで軽くて丈夫。ロープワークを覚えていなくてももしっかり張れる道具です。

○**用途** 下部のT字の片方にロープを巻き、ピンと張りギザギザの歯のついた方に巻きつけると固定します。荷物の固定に。テント・タープをピンと張れます。

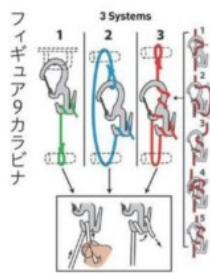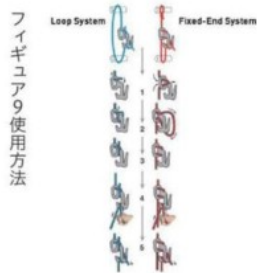

	本体サイズ	対応ロープ	耐荷重
S	H37×W29×D3	直径2～5mm	22.5kg
L	H86×W69×D8	直径3～9mm	67.5kg
カラビナS	H69×W34×D8	直径2～5mm	22.5kg
カラビナL	H116×W56×D13	直径3～9mm	67.5kg

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
0094664006973	フィギュア9 S	2mm-5mm	1	3
0094664006980	フィギュア9 L	3mm-9mm	1	3
0094664008083	フィギュア9カラビナ S	2mm-5mm	1	3
0094664008090	フィギュア9カラビナ L	3mm-9mm	1	3

ミニロック



○**特長** 材質はアルミニウム合金(A5052TD)。継目が無い管状で加圧に対して割れにくい。ペンチ、圧着端子用ペンチなどで止める。

○**用途** ワイヤーのロック止めとして使用。

○**材質** アルミニウム合金

単位: mm	
サイズ	適合ワイヤー径
ショウ	0.2～0.6
チュウ	0.6～0.9
ダイ	0.9～1.2
トウダイ	1.2～1.5

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4979874864642	ミニロック	ｼﾞｭｼﾞｭ	6	5
4979874102676	ミニロック	ｼﾞｭ	6	5
4979874102683	ミニロック	ﾁｭ	6	5
4979874102690	ミニロック	ﾀﾞｲ	6	5
4979874102706	ミニロック	ﾄﾞﾞﾞﾞ	6	5