
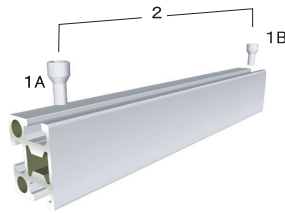


34Kフレーム

黒有

マシンカバー等に適しています

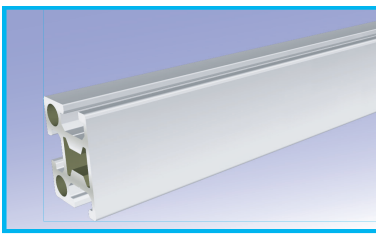

型番	切断長さ(mm)	穴加工記号
F34K-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

最小単位 0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1A
片側穴加工	1B
両側穴加工	2

記入上の注意 P169


価格	¥1,600/m
切断費	¥110
穴加工費	¥100/片側
エンドキャップ EP34	¥130 P56

技術データ


材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	1.38kg/m
断面積	510 mm ²
断面係数	Zx = 3,610mm ³ Zy = 3,050mm ³
断面2次モーメント	Ix = 72,300mm ⁴ Iy = 46,400mm ⁴

黒アルマイト仕様型番 F34KB P144

価格	¥2,380/m
最大切断寸法	3000.0
切断費・穴加工費はF34Kと同じ	

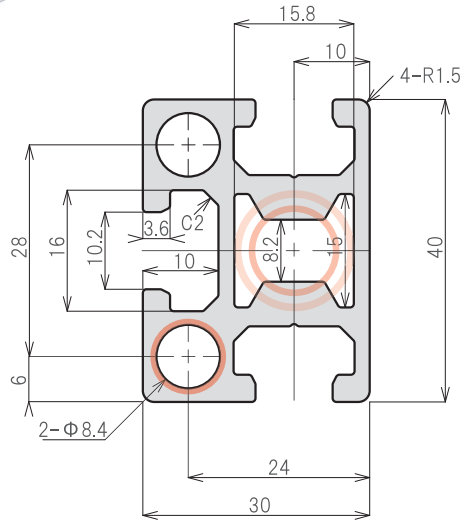

 - M10タップ加工可能 P142
- M12タップ加工可能
- M16タップ加工可能 P143





40 series 中・重構造用フレーム

43Kフレーム

黒有

マシンカバー等に適しています

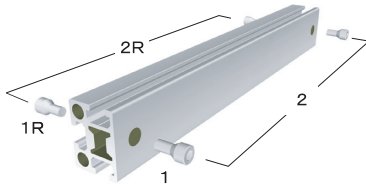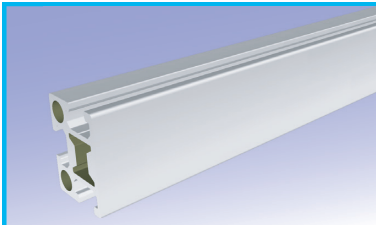

型番	切断長さ(mm)	穴加工記号
F43K-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

最小単位 0.1

最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1
片側穴加工	1R
両側穴加工	2
両側穴加工	2R

価格


価格	¥1,600/m
切断費	¥110
穴加工費	¥100/片側
エンドキャップ EP34	¥130 P56

技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	1.38kg/m
断面積	511 mm ²
断面係数	Zx = 3,500mm ³ Zy = 3,210mm ³
断面2次モーメント	Ix = 70,100mm ⁴ Iy = 48,800mm ⁴

黒アルマイト仕様型番 F43KB P144

価格	¥2,380/m
最大切断寸法	3000.0
切断費・穴加工費はF43Kと同じ	

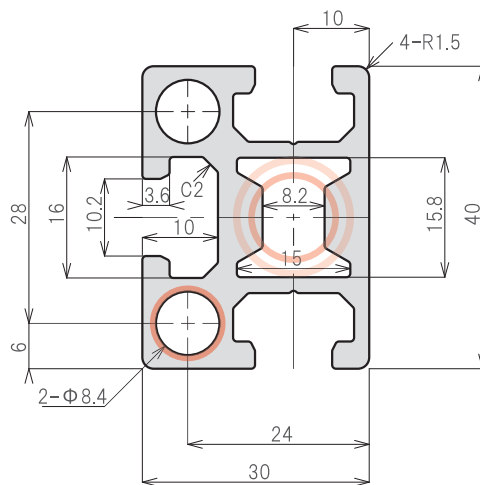

- M10タップ加工可能 P142
- M12タップ加工可能
- M16タップ加工可能 P143

