


24Hフレーム

 
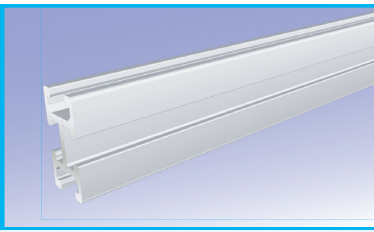


型番	切断長さ (mm)
F24H- <input type="text"/>	<input type="text"/>
最小単位 0.1	
最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	10.0
穴加工はありません	
価格	¥1,040/m
切断費	¥90
エンドキャップ EP24	¥100 P55

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	0.84kg/m
断面積	312 mm ²
断面係数	Zx = 2,180mm ³ Zy = 1,440mm ³
断面2次モーメント	Ix = 43,700mm ⁴ Iy = 14,400mm ⁴

- 正面T溝には、溝カバーをご使用頂けません。Tロックをご使用頂けません。Fナットの後入れは出来ません。

無記入

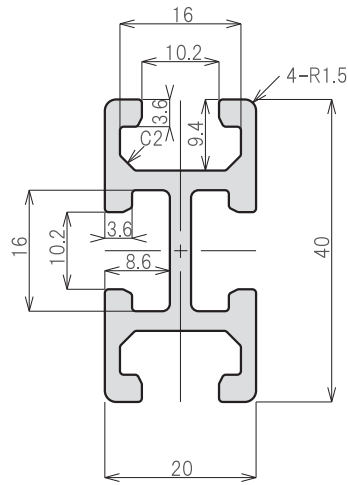

40 series
中・重構造用フレーム

■ Application: 検査装置筐体

