



46Fフレーム

40×60断面のライトタイプ

型番	切断長さ(mm)	穴加工記号
F46F-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
最小単位 0.1		
最大切断寸法	4000.0	
最小切断寸法		
穴加工無しの場合	10.0	
片側穴加工の場合	40.0	
両側穴加工の場合	55.0	


価格	¥2,200/m
切断費	¥140
穴加工費	¥150/片側
エンドキャップ EP46	¥150 P57

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	1.96kg/m
断面積	727 mm ²
断面係数	Z _x = 7,510mm ³
	Z _y = 5,640mm ³
断面2次モーメント	I _x = 225,280mm ⁴
	I _y = 112,730mm ⁴

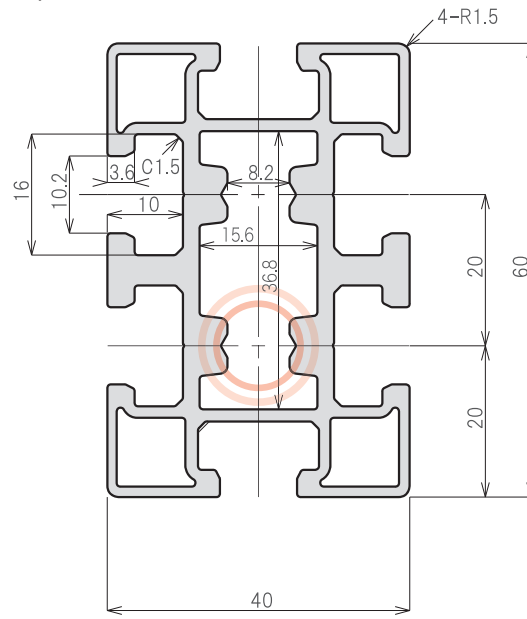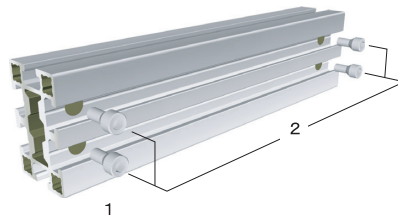

- M12タップ加工可能
- M16タップ加工可能
- P143

40 series
中・重構造用フレーム

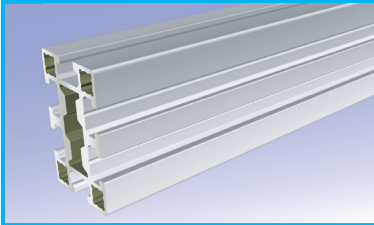



46Lフレーム

40×60断面のスタンダードタイプ

型番	切断長さ(mm)	穴加工記号
F46L-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
最小単位 0.1		
最大切断寸法	4000.0	
最小切断寸法		
穴加工無しの場合	10.0	
片側穴加工の場合	40.0	
両側穴加工の場合	55.0	

価格	¥2,700/m
切断費	¥140
穴加工費	¥150/片側
エンドキャップ EP46	¥150 P57

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	2.40kg/m
断面積	890 mm ²
断面係数	Z _x = 9,290mm ³
	Z _y = 6,600mm ³
断面2次モーメント	I _x = 278,000mm ⁴
	I _y = 131,000mm ⁴

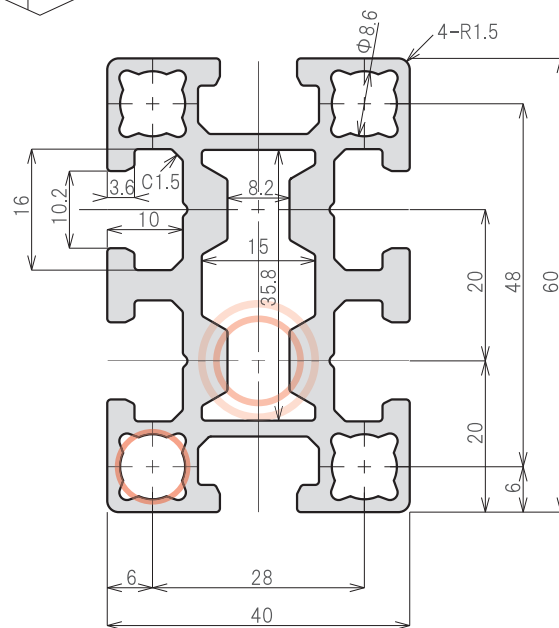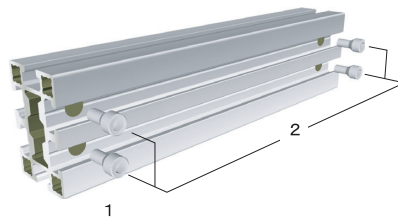

- M10タップ加工可能
- P142
- M12タップ加工可能
- M16タップ加工可能
- P143