



48Lフレーム

40×80断面のスタンダードタイプ

型番	切断長さ(mm)	穴加工記号
F48L-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
最小単位 0.1		
最大切断寸法	4000.0	
最小切断寸法		
穴加工無しの場合	10.0	
片側穴加工の場合	40.0	
両側穴加工の場合	55.0	


価格	¥2,750/m
切断費	¥140
穴加工費	¥150/片側
エンドキャップ EP48	¥200 P57

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	2.55kg/m
断面積	945 mm ²
断面係数	Z _x = 14,880mm ³
	Z _y = 7,460mm ³
断面2次モーメント	I _x = 595,100mm ⁴
	I _y = 149,100mm ⁴

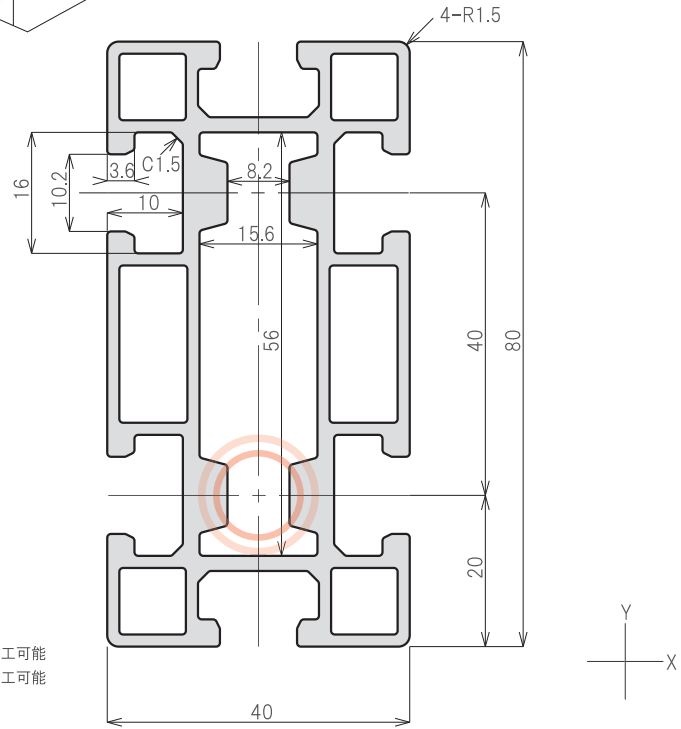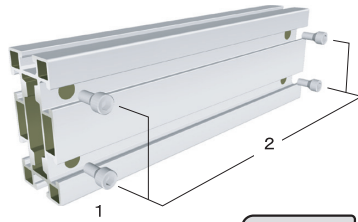

- M12タップ加工可能
- M16タップ加工可能
- ▶ P143

40 series
中・重構造用フレーム

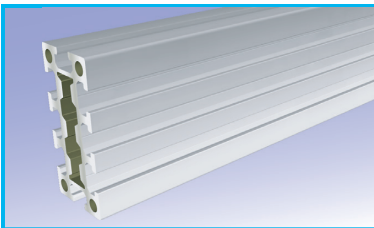

48Mフレーム

黒有



40×80断面のストロングタイプ

型番	切断長さ(mm)	穴加工記号
F48M-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
最小単位 0.1		
最大切断寸法	4000.0	
最小切断寸法		
穴加工無しの場合	10.0	
片側穴加工の場合	40.0	
両側穴加工の場合	55.0	

価格	¥3,990/m
切断費	¥140
穴加工費	¥200/片側
エンドキャップ EP48	¥200 P57

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	3.60kg/m
断面積	1,332mm ²
断面係数	Z _x = 20,300mm ³
	Z _y = 10,100mm ³
断面2次モーメント	I _x = 814,000mm ⁴
	I _y = 203,000mm ⁴

黒アルマイト仕様型番 F48MB ▶ P144	
価格	¥5,720/m
最大切断寸法	4000.0
切断費・穴加工費はF48Mと同じ	

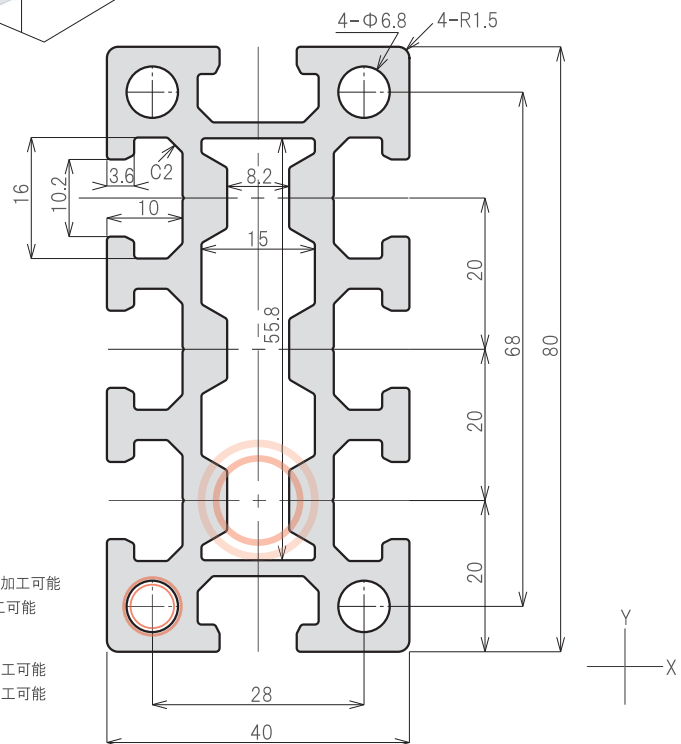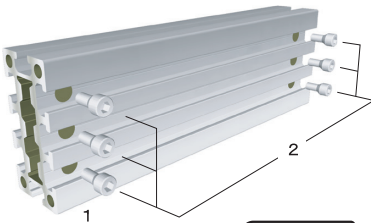

- M6インサート加工可能
- M8タップ加工可能
- ▶ P142
- M12タップ加工可能
- M16タップ加工可能
- ▶ P143

組立に便利なTロッククリップをご請求ください。