
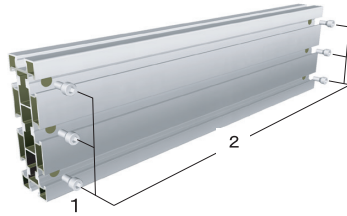


412フレーム

重構造の梁に最適です

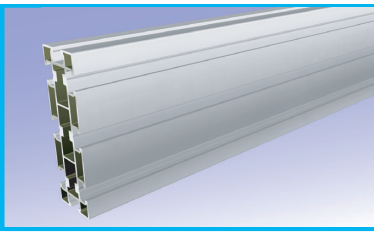


組立に便利なTロッククリップをご請求ください。

型番	切断長さ(mm)	穴加工記号
F412-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
最小単位 0.1		
最大切断寸法 4000.0		
最小切断寸法		
穴加工無しの場合 10.0		
片側穴加工の場合 40.0		
両側穴加工の場合 55.0		

価格	¥4,240/m
切断費	¥160
穴加工費	¥200/片側
エンドキャップ E412	¥260 P58


技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	3.51kg/m
断面積	1,304 mm ²
断面係数	Zx=29,140mm ³ Zy= 9,970mm ³
断面2次モーメント	Ix=1,748,300mm ⁴ Iy= 199,400 mm ⁴

■後入れTロック加工非対応

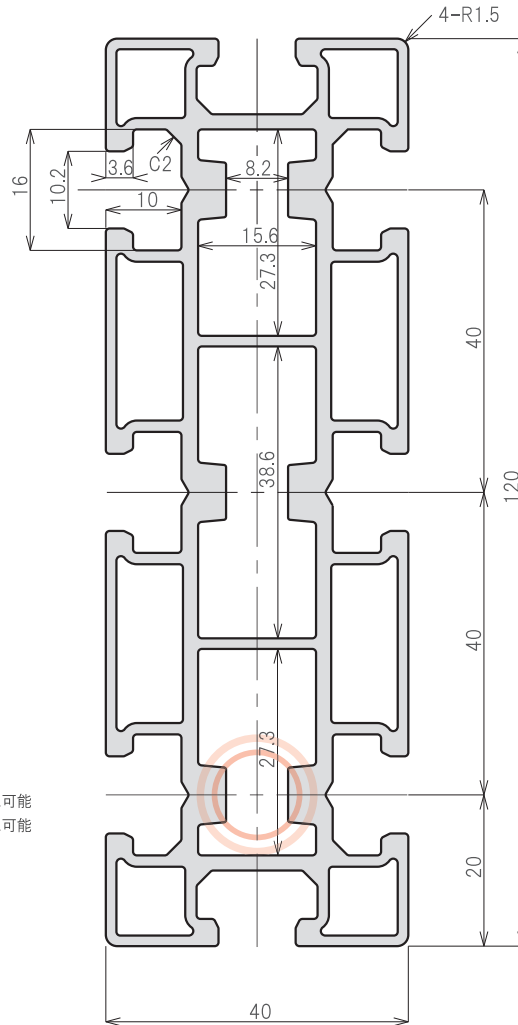

- M12タップ加工可能
- M16タップ加工可能
- ▶ P143

40 series
中・重構造用フレーム

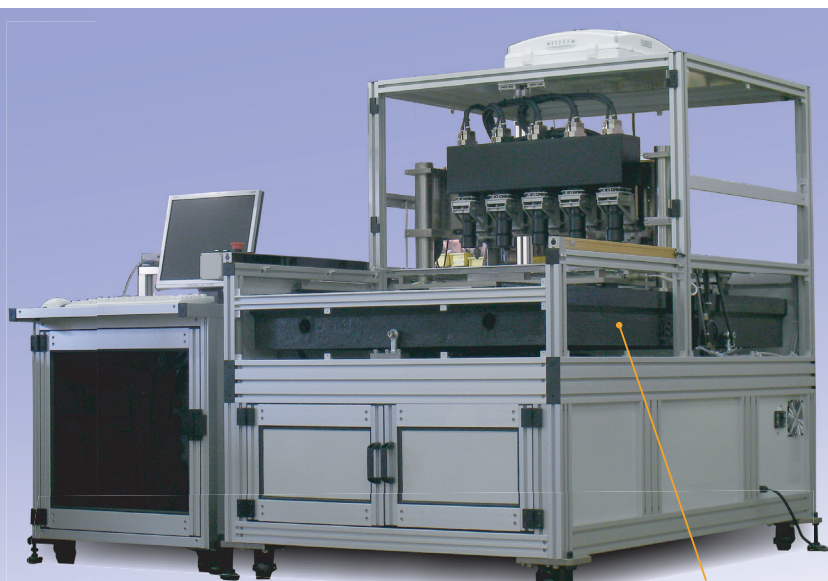

■Application
筐体に高い精度と剛性が要求される超精密検査装置

重さ約500kgの
定盤が内蔵されています