
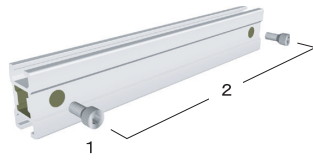


152フレーム

軽構造のパネル・扉枠に適しています

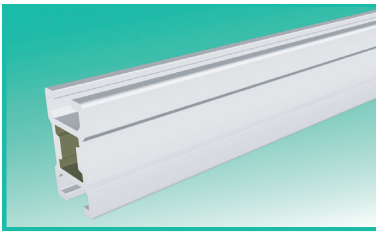

■下図のような組合わせでフレームを組立てる場合、
エンドキャップの構造上、1mm程度の段差ができます。

型番 切断長さ(mm) 穴加工記号

F152-□□□□.□-□□

最小単位 0.1

最大切断寸法 4000.0

最小切断寸法

穴加工無しの場合 10.0

片側穴加工の場合 25.0


両側穴加工の場合 35.0

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1
両側穴加工	2




価格	¥480/m
切断費	¥70
穴加工費	¥70/片側
エンドキャップ E152	¥100 P119

技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	0.386kg/m
断面積	143 mm ²
断面係数	Z _x = 580 mm ³
	Z _y = 540 mm ³
断面2次モーメント	I _x = 7,300 mm ⁴
	I _y = 4,070 mm ⁴

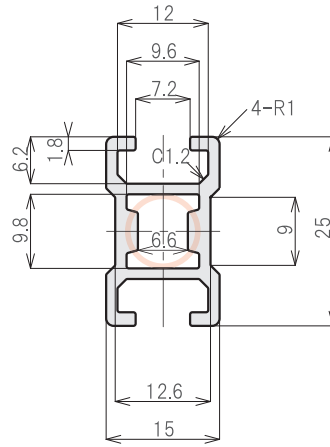


○ M10タップ加工可能
P143

 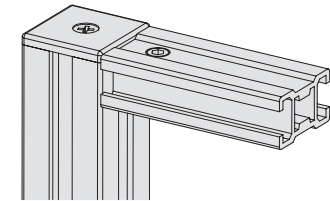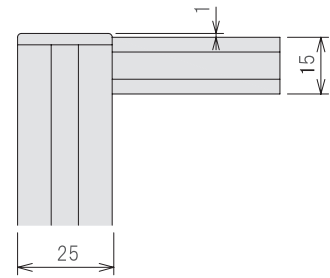

25 series
軽・中構造用フレーム

153フレーム

ヒンジやハンドルを取り付けられます

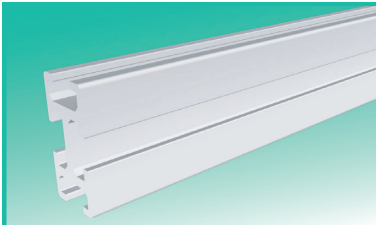

型番 切断長さ(mm)

F153-□□□□.□-□□

最小単位 0.1

最大切断寸法 4000.0

最小切断寸法 10.0

穴加工はありません

価格	¥610/m
切断費	¥70
エンドキャップ E153	¥100 P119

技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	0.494kg/m
断面積	183 mm ²
断面係数	Z _x = 940 mm ³
	Z _y = 580 mm ³
断面2次モーメント	I _x = 14,100 mm ⁴
	I _y = 4,400 mm ⁴

