

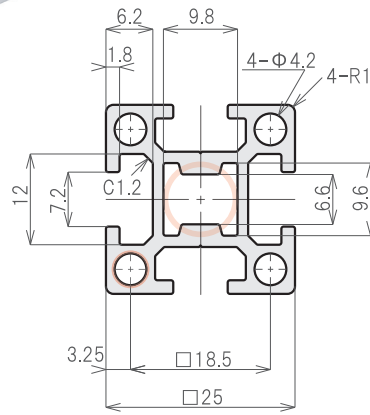
 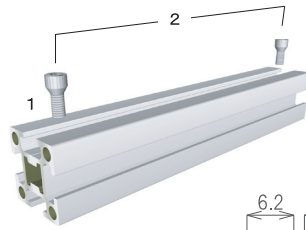


25Lフレーム

25シリーズフレームのスタンダードタイプ

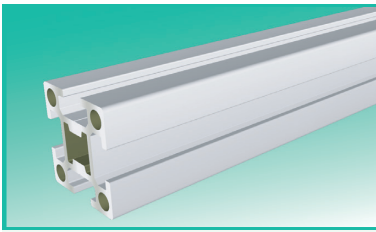

○ M5タップ加工可能
○ M10タップ加工可能
P143



型番 切断長さ(mm) 穴加工記号

F25L-□□□□.□-□□

最小単位 0.1

最大切断寸法 4000.0

最小切断寸法

穴加工無しの場合 10.0

片側穴加工の場合 25.0

両側穴加工の場合 35.0

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1
両側穴加工	2

価格	¥700/m
切断費	¥90
穴加工費	¥70/片側
エンドキャップ EP25	¥100 P120



技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	0.630kg/m
断面積	233 mm ²
断面係数	Zx = 1,176 mm ³ Zy = 1,155 mm ³
断面2次モーメント	Ix = 14,700 mm ⁴ Iy = 14,440 mm ⁴


25 series
軽・中構造用フレーム

240フレーム

軽構造の梁に適しています

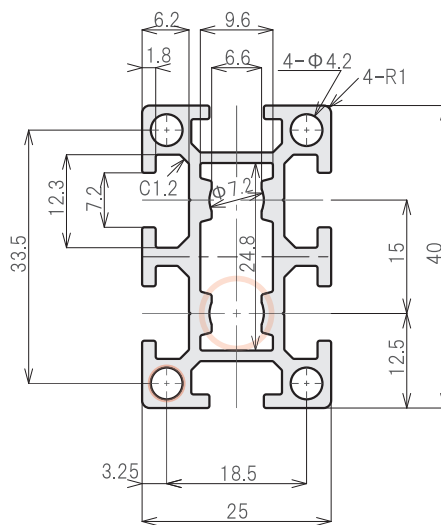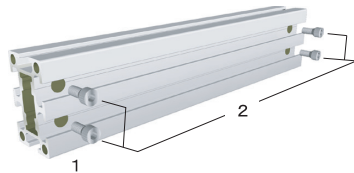

○ M5タップ加工可能
○ M10タップ加工可能
P143

 

型番 切断長さ(mm) 穴加工記号

F240-□□□□.□-□□

最小単位 0.1

最大切断寸法 4000.0

最小切断寸法

穴加工無しの場合 10.0

片側穴加工の場合 25.0

両側穴加工の場合 35.0

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1
両側穴加工	2

価格	¥1,130/m
切断費	¥90
穴加工費	¥110/片側
エンドキャップ E240	¥100 P120

技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	0.917kg/m
断面積	339 mm ²
断面係数	Zx = 2,689 mm ³ Zy = 1,751 mm ³
断面2次モーメント	Ix = 53,910 mm ⁴ Iy = 21,650 mm ⁴