


255フレーム

軽・中構造の梁に適しています

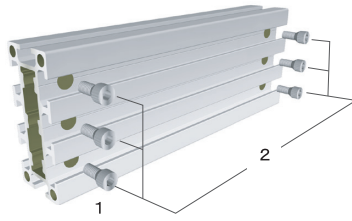

型番 切断長さ(mm) 穴加工記号

F255-□□□□.□□

最小単位 0.1

最大切断寸法 4000.0

最小切断寸法

穴加工無しの場合 10.0

片側穴加工の場合 25.0


両側穴加工の場合 35.0

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1
両側穴加工	2

価格	¥1,450/m
切断費	¥110
穴加工費	¥140/片側
エンドキャップ E255	¥140 P120

技術データ

材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	1.239kg/m
断面積	459 mm ²
断面係数	Zx = 4,799mm ³ Zy = 2,324mm ³
断面2次モーメント	Ix = 131,980mm ⁴ Iy = 29,050mm ⁴

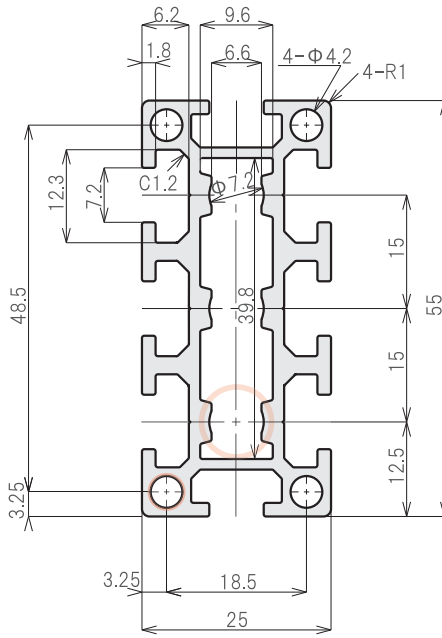

- M5タップ加工可能
- M10タップ加工可能
- ▶ P143

25 series
軽・中構造用フレーム



■ Application 試験装置筐体