

3 レベックスシリーズホース

■特徴


擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

■構造

内面チューブ：耐油性合成ゴム
補強層：高抗張力鋼線
外面カバー：耐摩・耐候性合成ゴム

■適用流体／一般作動油

■使用温度範囲／-40℃～+100℃

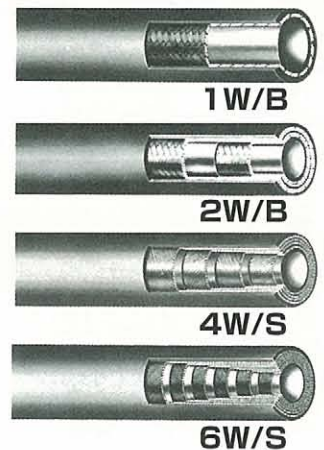

NWP35

ISO 18752 タイプBC適合ホース

ホース品番	内径		外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
	mm	インチ						
NWP35 6	6.3	1/4	11.7	1W/B	3.5	14.0	40	165
NWP35 9	9.5	3/8	14.9				50	200
NWP35 12	12.7	1/2	19.0				60	310
NWP35 15	15.9	5/8	23.2				80	430
NWP35 19	19.0	3/4	25.6				100	430
NWP35 25	25.4	1	32.2				120	580
NWP35 32	31.8	1 1/4	39.9				190	780
NWP35 38	38.1	1 1/2	46.2				230	950
NWP35 50	50.8	2	61.0	2W/B			370	2000

NWP70

ISO 18752 タイプBC適合ホース

ホース品番	内径		外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
	mm	インチ						
NWP70 6	6.3	1/4	11.8	1W/B	7.0	28.0	40	170
NWP70 9	9.5	3/8	14.9				50	210
NWP70 12	12.7	1/2	19.0				60	320
NWP70 15	15.9	5/8	23.2				80	450
NWP70 19	19.0	3/4	25.7				100	450
NWP70 25	25.4	1	32.3				120	600
NWP70 32	31.8	1 1/4	41.2				240	1270
NWP70 38	38.1	1 1/2	47.7				290	1450
NWP70 50	50.8	2	61.0	2W/B			370	2060