


# STシャンクCNCキーレスドリルチャック

一体型構造の先駆、ハイクオリティ!

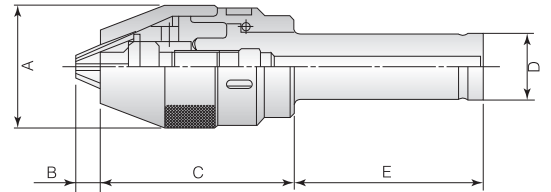



単位:mm

型番	ツカミ能力	A	B	C	φD シャンク外径	E	付属スパナ	質量 (kg)
ST20-LCS8-120	0.5~ 8	38	7.5	61	20	60	FS8LC	0.6
-LCS13-140	0.5~13	50	12.5	81			FS13LC	1.1
ST25-LCS13-150	0.5~13	50	12.5	81	25	70	FS13LC	1.2
-LCS16-155	3 ~16	56	13	86			FS16LC	1.5
ST32-LCS13-160	0.5~13	50	12.5	80.5	32	80	FS13LC	1.4
-LCS16-165	3 ~16	56	13	85.5			FS16LC	1.7

- 振れ精度0.05mm以下。  
作業のクオリティを高めます、アベレージ0.03mm以下。
- STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
- フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみ無し。
- ぐっと短くコンパクト。ショートマウント設計。

# MTシャンクCNCキーレスドリルチャック

一体型構造の先駆、ハイクオリティ!

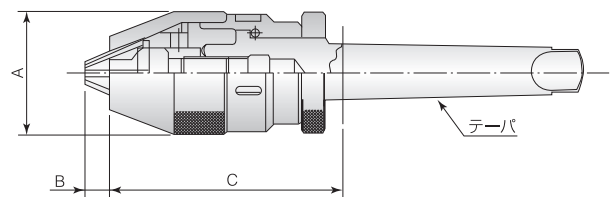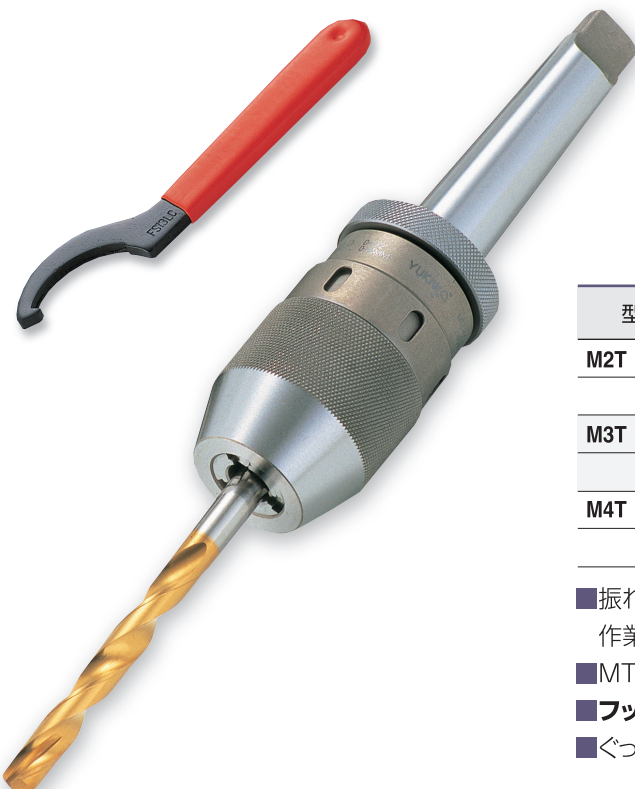

単位:mm

型番	ツカミ能力	A	B	C	テーバ	付属スパナ	質量 (kg)
M2T-LCS8-75	0.5~ 8	38	7.5	73.5	MT2	FS8LC	0.6
-LCS13-95	0.5~13	50	12.5	97		FS13LC	1.2
M3T-LCS13-95	0.5~13	50	12.5	97	MT3	FS13LC	1.3
-LCS16-100	3 ~16	56	13	102		FS16LC	1.7
M4T-LCS13-95	0.5~13	50	12.5	97	MT4	FS13LC	1.6
-LCS16-100	3 ~16	56	13	102		FS16LC	2.0

- 振れ精度0.05mm以下。  
作業のクオリティを高めます、アベレージ0.03mm以下。
- MTシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
- フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみ無し。
- ぐっと短くコンパクト。ショートマウント設計。