

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

HC-PO OX

高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ

仕様特長




■S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているポイントタップです。

被削材と推奨タッピング速度

高炭素鋼
High carbon steels
5~10
(m/min)

*アイコンについてはP28参照

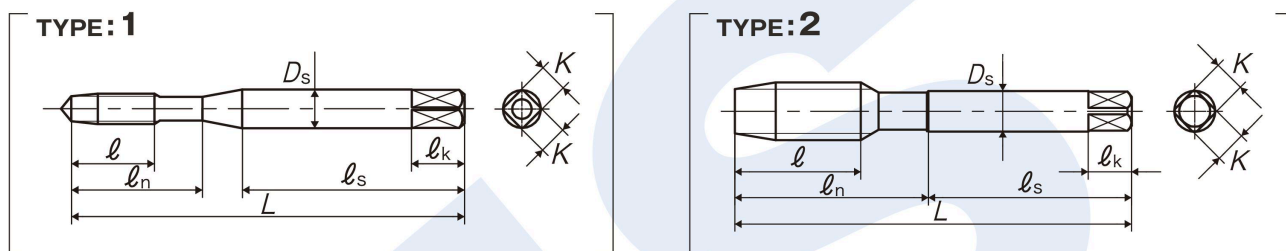

品区: 1E

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M6 × 1	P2	PCMQ6.0MX	5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,250
M8 × 1.25	P3	PCMR8.0NX	5P	70	19	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 1,760

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

タハン
ツブド

超硬
ツブ

タロー
ツプル

特殊ねじ
タップ
簡易検査ツール

管
ツブ

カヘ
ツカ
ール

ダイ
ス

セン
タル
タ
ノ
工
具