

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

LS-HT V

ロングシャンクコーティングハンドタップ

仕様特長




■コーティングを施した深穴ねじ加工用ロングシャンクハンドタップです。

被削材と推奨タッピング速度

高炭素鋼
High carbon steels
10~20
(m/min)

*アイコンについてはP28参照

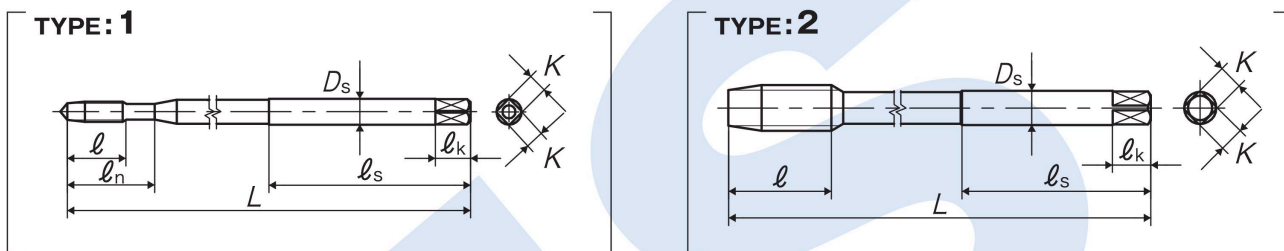

品区：1A

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M3 × 0.5	P1	TNMP3.0G510V	5P	100	9	14	40	4	3.2	6	3	1	¥ 4,200*
		TNMP3.0G110V	1.5P										
M4 × 0.7	P2	TNMQ4.0I510V	5P	100	11	17	40	5	4	7	3	1	¥ 3,940*
		TNMQ4.0I110V	1.5P										
M5 × 0.8	P2	TNMQ5.0K510V	5P	100	13	22	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 3,680*
		TNMQ5.0K110V	1.5P										
M6 × 1	P2	TNMQ6.0M510V	5P	100	15	26	40	6	4.5	7	3	1	¥ 3,350*
		TNMQ6.0M515V		150									¥ 4,670*
		TNMQ6.0M110V	1.5P	100									¥ 3,350*
		TNMQ6.0M115V		150									¥ 4,670*
M8 × 1.25	P2	TNMQ8.0N510V	5P	100	19	-	50	6.2	5	8	4	2	¥ 4,180*
		TNMQ8.0N515V		150									¥ 5,780*
		TNMQ8.0N110V	1.5P	100									¥ 4,180*
		TNMQ8.0N115V		150									¥ 5,780*
M10 × 1.5	P2	TNMQ10O510V	5P	100	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 4,900*
		TNMQ10O515V		150									¥ 6,710*
		TNMQ10O110V	1.5P	100									¥ 4,900*
		TNMQ10O115V		150									¥ 6,710*
M10 × 1.25	P2	TNMQ10N510V	5P	100	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 4,900*
		TNMQ10N515V		150									¥ 6,710*
		TNMQ10N110V	1.5P	100									¥ 4,900*
		TNMQ10N115V		150									¥ 6,710*
M12 × 1.75	P2	TNMQ12P510V	5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 6,050*
		TNMQ12P515V		150									¥ 8,410*
		TNMQ12P110V	1.5P	100									¥ 6,050*
		TNMQ12P115V		150									¥ 8,410*
M12 × 1.5	P2	TNMQ12O510V	5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 6,050*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

タ
ハ
ン
ド

超
硬
ブ

タ
ロ
ツ
プ
ル

特殊
ねじ
簡単
検査
ツール

管
用
ブ

カ
ッ
タ
カ
ル

ダ
イス

セン
タル
ノ
具