

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

MS+TR

ミニチュアねじ用ハンドタップ


仕様特長



*アイコンについてはP28参照



■ミニチュアねじ用の切削タップです。

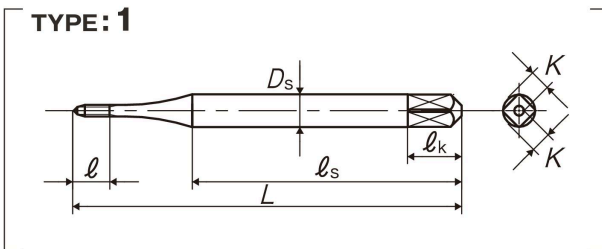

品区：1A

呼び	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
ミニチュアねじ用											
S0.4 × 0.1	GMHRP0.4-3	3P	36	1.5	26	3	2.5	6	3	1	¥ 5,420*
S0.5 × 0.125	GMHRP0.5-3	3P	36	2	26	3	2.5	6	3	1	¥ 5,420*
S0.6 × 0.15	GMHRP0.6-3	3P	36	2.5	25	3	2.5	6	3	1	¥ 4,580*
S0.7 × 0.175	GMHRP0.7-3	3P	36	2.5	25	3	2.5	6	3	1	¥ 3,970*
S0.8 × 0.2	GMHRP0.8-3	3P	36	3	25	3	2.5	6	3	1	¥ 3,680*
S0.9 × 0.225	GMHRP0.9-3	3P	36	3	25	3	2.5	6	3	1	¥ 3,680*

スパイラル
タップ用
(正り穴用)

スパイラル
タップ用
(通り穴用)

ポイント
タップ用
(通り穴用)

ハンド
ブド

超硬
ブ

タロー
ツール

特殊ねじ
タップ用
簡易検査
ツール

管用
ブ

カヘリ
タカ
ール

ダイ
ス

センタ
ルタ
穴
工具

*=特定流通品(受注生産品)

*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

Think threads with
YAMAWA