

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓ_k

SL LH Tr

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用
仕様特長




■台形ねじ用（左ねじ用）の通り穴用スパイラルタップです。
ねじ山の角度は30°です。
ねじ記号は、Trで表します。

被削材と推奨タッピング速度

低碳素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels ~5 (m/min)
--	---

*アイコンについてはP28参照

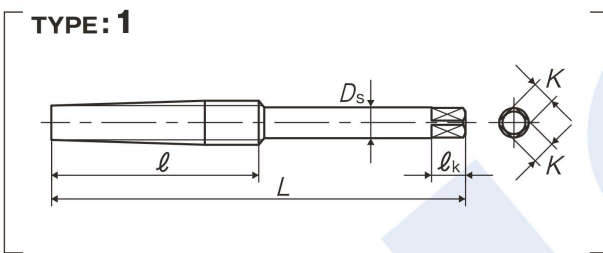

品区：1S

呼び	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
台形ねじ用										
Tr 10 × 2	ZYT10Q0HEB	26P	160	70	7.8	6	9	3	1	¥ 54,700*
Tr 12 × 3	ZYT12S0HEB	23P	190	95	9	7	10	3	1	¥ 72,900*
Tr 12 × 2	ZYT12Q0HEB	30P	170	80	9	7	10	3	1	¥ 72,900*
Tr 14 × 3	ZYT14S0HEB	23P	190	95	11	9	12	3	1	¥ 90,200*
Tr 16 × 4	ZYT16U0HEB	22.5P	220	120	12	9	12	3	1	¥ 108,900*
Tr 16 × 3	ZYT16S0HEB	25P	200	100	13	10	13	3	1	¥ 108,900*
Tr 18 × 4	ZYT18U0HEB	22.5P	220	120	14	11	14	4	1	¥ 132,900*
Tr 20 × 4	ZYT20U0HEB	24.5P	230	130	16	12	15	4	1	¥ 154,200*
Tr 22 × 5	ZYT22W0HEB	22P	250	150	18	14	17	4	1	¥ 178,400*
Tr 24 × 5	ZYT24W0HEB	24P	260	160	19	15	18	4	1	¥ 203,400*
Tr 25 × 5	ZYT25W0HEB	25P	270	170	20	15	18	4	1	¥ 220,000*
Tr 26 × 5	ZYT26W0HEB	27P	280	180	21	17	20	4	1	¥ 233,400*
Tr 28 × 5	ZYT28W0HEB	28P	290	190	22	17	20	4	1	¥ 261,700*
Tr 30 × 6	ZYT30Y0HEB	25P	300	200	24	19	22	4	1	¥ 285,000*

スパイラル
タップ用
(止り穴用)

スパイラル
タップ用
(通り穴用)

ポイント
タップ用
(通り穴用)

タ
ハン
プド

超
硬
プ

タ
ロー
プ
ル

特殊ねじ
タ
ップ
検査
ツール

タ
管
ツ
プ

カ
ヘ
リ
タ
カ
ール

ダ
イ
ス

セン
タル
タ
工
具