

全長	ピン部の長さ	下穴径(通り側)	下穴径(止り側)	下穴深さ(1.5D)	下穴深さ(2D)	下穴深さ(2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	ℓ <sub>3</sub>	Ds

# CPR-S

ロールタップ用下穴チェックピン ストレートタイプ


仕様特長

**HSS**

\*アイコンについてはP28参照



■数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができるロールタップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。止り穴にご使用できます。

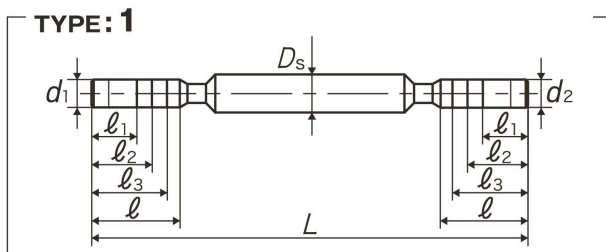

品区: 7C

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)	ℓ <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>2</sub> (mm)	ℓ <sub>3</sub> (mm)	Ds (mm)	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用											
<b>M2 × 0.4</b>	CPRS2.0E	41.5	5.5	1.79	1.84	3	4	5	3	1	¥ 2,320
<b>M2 × 0.25</b>	CPRS2.0B	41.5	5.5	1.89	1.92	3	4	5	3	1	¥ 2,600
<b>M2.5 × 0.45</b>	CPRS2.5F	41.5	5.5	2.27	2.34	3.75	5	6.25	3	1	¥ 2,500
<b>M2.5 × 0.35</b>	CPRS2.5D	41.5	5.5	2.34	2.38	3.75	5	6.25	3	1	¥ 2,900
<b>M2.6 × 0.45</b>	CPRS2.6F	41.5	5.5	2.37	2.44	3.9	5.2	6.5	3	1	¥ 2,500
<b>M3 × 0.5</b>	CPRS3.0G	49	9	2.75	2.82	4.5	6	7.5	4	1	¥ 2,600
<b>M3 × 0.35</b>	CPRS3.0D	49	9	2.84	2.88	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,000
<b>M3.5 × 0.6</b>	CPRS3.5H	57	11	3.19	3.27	5.25	7	8.75	5	1	¥ 2,800
<b>M3.5 × 0.35</b>	CPRS3.5D	57	11	3.34	3.38	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,200
<b>M4 × 0.7</b>	CPRS4.0I	57	11	3.65	3.72	6	8	10	5	1	¥ 2,800
<b>M4 × 0.5</b>	CPRS4.0G	57	11	3.76	3.83	6	8	10	5	1	¥ 3,200
<b>M5 × 0.8</b>	CPRS5.0K	65	14	4.59	4.67	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 2,900
<b>M5 × 0.5</b>	CPRS5.0G	65	14	4.76	4.83	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 3,400
<b>M6 × 1</b>	CPRS6.0M	73	16.5	5.49	5.59	9	12	15	6	1	¥ 3,200
<b>M6 × 0.75</b>	CPRS6.0J	73	16.5	5.61	5.69	9	12	15	6	1	¥ 3,700
<b>M7 × 1</b>	CPRS7.0M	99	22	6.49	6.59	10.5	14	17.5	8	1	¥ 3,400
<b>M7 × 0.75</b>	CPRS7.0J	99	22	6.62	6.70	10.5	14	17.5	8	1	¥ 3,900
<b>M8 × 1.25</b>	CPRS8.0N	99	22	7.36	7.49	12	16	20	8	1	¥ 3,400
<b>M8 × 1</b>	CPRS8.0M	99	22	7.49	7.59	12	16	20	8	1	¥ 3,900
<b>M8 × 0.75</b>	CPRS8.0J	99	22	7.62	7.70	12	16	20	8	1	¥ 3,900
<b>M10 × 1.5</b>	CPRS0100	110	27.5	9.22	9.34	15	20	25	10	1	¥ 3,500
<b>M10 × 1.25</b>	CPRS010N	110	27.5	9.35	9.49	15	20	25	10	1	¥ 4,100
<b>M10 × 1</b>	CPRS010M	110	27.5	9.49	9.59	15	20	25	10	1	¥ 4,100
<b>M12 × 1.75</b>	CPRS012P	121	33	11.09	11.23	18	24	30	12	1	¥ 3,700
<b>M12 × 1.5</b>	CPRS012O	121	33	11.22	11.34	18	24	30	12	1	¥ 4,300
<b>M12 × 1.25</b>	CPRS012N	121	33	11.36	11.50	18	24	30	12	1	¥ 4,300
<b>M12 × 1</b>	CPRS012M	121	33	11.49	11.59	18	24	30	12	1	¥ 4,300
ユニファイねじ用											
<b>No.2-56UNC</b>	CPRSUN2E	41.5	5.5	1.96	2.04	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 2,700
<b>No.2-64UNF</b>	CPRSUN2D	41.5	5.5	1.98	2.06	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 2,700
<b>No.3-48UNC</b>	CPRSUN3F	45	7.5	2.25	2.35	3.8	5	6.3	3	1	¥ 2,900
<b>No.3-56UNF</b>	CPRSUN3E	45	7.5	2.29	2.37	3.8	5	6.3	3	1	¥ 2,900

スパイラル  
タップ用  
(止り穴)

スパイラル  
タップ用  
(通り穴)

ポイント  
タップ用  
(通り穴)

ハンド  
タップ

超硬  
タップ

タ  
ップ  
用

特殊  
ねじ  
簡易  
検査  
ツール

管  
用  
タ  
ップ

カ  
ッタ  
ル  
用

ダイ  
ス

セン  
タ  
ル  
ノ  
ズ  
用