

全長	ピン部の長さ	下穴径 (ひっかけ率90%)	下穴径 (ひっかけ率75%)	下穴径 (ひっかけ率60%)	d ₁ の長さ	d ₂ の長さ	d ₃ の長さ	シャンク径
L	ℓ	d ₁	d ₂	d ₃	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	Ds

CPR-Y

R-Y用下穴チェックピン



仕様特長

HSS

*アイコンについてはP28参照



■ロールタップR-Yの下穴径管理用チェックピンです。

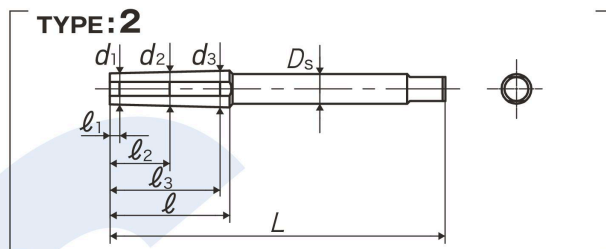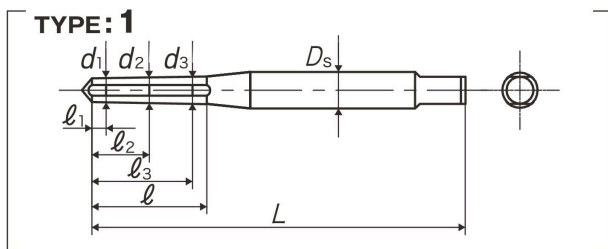

品区: 1J

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ ひっかけ率 90%	d ₂ ひっかけ率 75%	d ₃ ひっかけ率 60%	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	ℓ ₃ (mm)	Ds (mm)	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用												
M2	CPRY2.0E	42	9	1.83	1.86	1.89	1.5	4.5	7.5	3	1	¥ 1,120
M2.5	CPRY2.5F	44	10	2.31	2.34	2.37	2	5	8	3	1	¥ 800
M2.6	CPRY2.6F	44	10	2.41	2.44	2.47	2	5	8	3	1	¥ 750
M3	CPRY3.0G	46	13	2.78	2.83	2.87	2	6.5	11	4	1	¥ 710
M4	CPRY4.0I	52	16	3.69	3.75	3.81	2	8	14	5	1	¥ 670
M5	CPRY5.0K	60	16	4.65	4.71	4.77	2	8	14	5.5	1	¥ 700
M6	CPRY6.0M	62	19	5.55	5.63	5.70	2	9.5	17	6	1	¥ 740
M8	CPRY8.0N	70	25	7.42	7.53	7.63	2	12.5	23	6.2	2	¥ 1,100

*CPR-YをR-Yタップの下穴管理にお使い下さい。

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
プド

超
硬
ツ
ブ

タ
ロー
プ
ル

特殊
ねじ
タップ
簡易
検査
ツール

管
用
ツ
ブ

カ
ヘ
リ
タ
カ
ー
ル

ダ
イス

セン
タル
タ
ノ
工
具