

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

SU-SP-PT

管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形
仕様特長




■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用タップです。

被削材と推奨タッピング速度

低碳素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)	合金鋼 Alloy steels ~5 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~5 (m/min)
--	--------------------------------------	---

*アイコンについてはP28参照

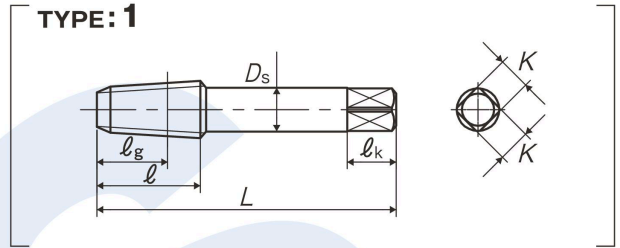

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	SYPT022GEX	2P	9.728	55	19	13	8	6	9	4	1	¥ 4,260*
PT 1/4-19	II	SYPT042GEX	2P	13.157	62	28	21	11	9	12	4	1	¥ 6,090*
PT 3/8-19	II	SYPT062GEX	2P	16.662	65	28	21	14	11	14	4	1	¥ 10,100*
PT 1/2-14	II	SYPT082GEX	2P	20.955	80	35	25	18	14	17	4	1	¥ 16,100*
PT 3/4-14	II	SYPT122GEX	2P	26.441	85	35	25	23	17	20	4	1	¥ 26,700*
PT 1 -11	II	SYPT162GEX	2P	33.249	95	45	32	26	21	24	5	1	¥ 49,200*
PT 1 1/4-11	II	SYPT202GEX	2P	41.910	105	45	32	32	26	30	5	1	¥ 74,500*
PT 1 1/2-11	II	SYPT242GEX	2P	47.803	110	45	32	38	29	32	6	1	¥104,100*
PT 2 -11	II	SYPT322GEX	2P	59.614	120	50	35	46	35	38	6	1	¥166,800*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

タ
ハン
プド

超
硬
プ

タ
ロ
ツ
プ
ル

タ
特
殊
ね
じ
簡
易
検
査
ツ
ー
ル

タ
管
用
プ

カ
ヘ
リ
タ
カ
ル

ダ
イ
ス

セ
ド
セ
ン
タ
ル
タ
工
具