

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

CT-PT

管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形
仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。

被削材と推奨タッピング速度

鋳鉄 Cast irons ~5 (m/min)	強靱鋳鉄 Ductile cast irons ~5 (m/min)	黄銅鋳物 Brass castings ~5 (m/min)
--	--	--

*アイコンについてはP28参照

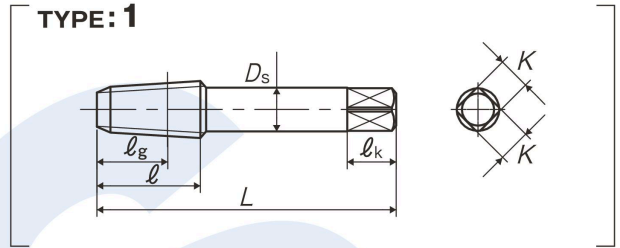

品区：1L

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	TCPT02K	2.5P	9.728	55	19	13	8	6	9	4	1	¥ 23,900*
PT 1/4-19	II	TCPT04-	2.5P	13.157	62	28	21	11	9	12	4	1	¥ 37,200*
PT 3/8-19	II	TCPT06-	2.5P	16.662	65	28	21	14	11	14	4	1	¥ 47,800*
PT 1/2-14	II	TCPT08Q	2.5P	20.955	80	35	25	18	14	17	4	1	¥ 47,100*
PT 3/4-14	II	TCPT12Q	2.5P	26.441	85	35	25	23	17	20	4	1	¥ 58,400*
PT 1 -11	II	TCPT16U	2.5P	33.249	95	45	32	26	21	24	5	1	¥ 82,800*

スパイラル
タップ
(通り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

タロー
ツール

特殊ねじ
タップ
簡易検査
ツール

管用
タップ

カッタ
カール

ダイス

センタ
タール
タール
工具