

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

CT-S-PT

管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形

仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。

被削材と推奨タッピング速度

鋳鉄 Cast irons ~5 (m/min)	強靱鋳鉄 Ductile cast irons ~5 (m/min)	黄銅鑄物 Brass castings ~5 (m/min)
--	--	--

*アイコンについてはP28参照

TYPE: 1

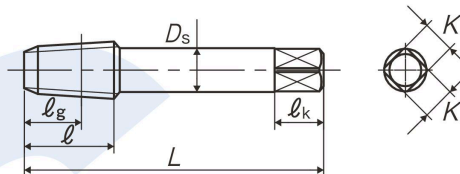

品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	TCST02K	2.5P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	4	1	¥ 23,900*
PT 1/4-19	II	TCST04-	2.5P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	4	1	¥ 37,200*
PT 3/8-19	II	TCST06-	2.5P	16.662	65	21	14	14	11	14	4	1	¥ 47,800*
PT 1/2-14	II	TCST08Q	2.5P	20.955	80	27	17	18	14	17	4	1	¥ 47,100*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

ロー
タップ

特殊ねじ
タップ
簡易検査ツール

管用
タップ

カッタ
カール

ダイス

センタ
ルタ
工
具